


RMB

® RB-4T

Bulkhead Male Connector
隔壁型おねじコネクタ



Cd≤75ppm

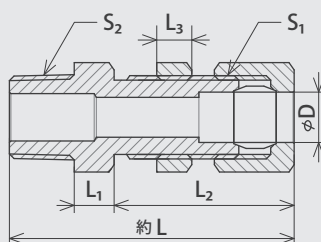

品番	旧品番	呼称 $\phi D \times S_2$	対辺寸法		適合管外径 ϕD	適合ねじ $S_1(G)$	適用ねじ $S_2(R)$	寸法情報				
			本体	ナット				約 L	L ₁	約 L ₂	L ₃	最小穴径
RMB 03818	RP-420	3 × 1/8	12	12	3.0	1/8	1/8	42.0	5.0	28.0	4.0	2.8
RMB 04818	RP-421	4 × 1/8	12	12	4.0	1/8	1/8	42.0	5.0	28.0	4.0	3.0
RMB 05818		5 × 1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	42.0	5.0	28.0	4.0	4.0
Ⓟ RMB 06828	RP-424	6 × 1/4	16	16	6.0	1/4	1/4	49.0	6.0	31.0	5.0	5.0
Ⓟ RMB 08828	RP-426	8 × 1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	49.0	6.0	31.0	5.0	6.5
Ⓟ RMB 10838	RP-428	10 × 3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	56.0	8.0	35.0	6.0	8.0
Ⓟ RMB 12848	RP-430	12 × 1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	72.0	10.0	46.0	7.0	10.0
RMB 14848		14 × 1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	73.0	10.0	47.0	7.0	12.0
RMB 81818		1/8 × 1/8	12	12	1/8	1/8	1/8	42.0	5.0	28.0	4.0	2.8
Ⓟ RMB 82828		1/4 × 1/4	16	16	1/4	1/4	1/4	49.0	6.0	31.0	5.0	5.0
Ⓟ RMB 83838		3/8 × 3/8	19	19	3/8	3/8	3/8	57.0	8.0	36.0	6.0	8.0
Ⓟ RMB 84848		1/2 × 1/2	24	24	1/2	1/2	1/2	73.0	10.0	47.0	7.0	10.0

Ⓟ マークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22 をご参照ください。

適合ねじサイズ（接続管サイズ）	最大隔壁幅
G 1/8 ($\phi 3.0$ $\phi 1/8$ $\phi 4.0$ $\phi 5.0$)	10 mm
G 1/4 ($\phi 6.0$ $\phi 1/4$ $\phi 8.0$)	10 mm
G 3/8 ($\phi 3/8$ $\phi 10.0$)	10 mm
G 1/2 ($\phi 12.0$ $\phi 1/2$ $\phi 14.0$)	15 mm


RFB

® RB-4F

Bulkhead Female Connector
隔壁型めねじコネクタ



Cd≤75ppm

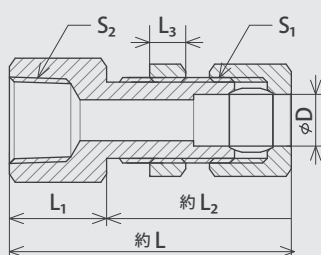

品番	旧品番	呼称 $\phi D \times S_2$	対辺寸法		適合管外径 ϕD	適合ねじ $S_1(G)$	適用ねじ $S_2(Rc)$	寸法情報				
			本体	ナット				約 L	L ₁	約 L ₂	L ₃	最小穴径
RFB 03818	RP-450	3 × 1/8	14	12	3.0	1/8	1/8	40.0	12.0	28.0	4.0	2.8
RFB 04818	RP-451	4 × 1/8	14	12	4.0	1/8	1/8	40.0	12.0	28.0	4.0	3.0
RFB 05818		5 × 1/8	14	12	5.0	1/8	1/8	40.0	12.0	28.0	4.0	4.0
Ⓟ RFB 06828	RP-454	6 × 1/4	17	16	6.0	1/4	1/4	46.0	15.0	31.0	5.0	5.0
Ⓟ RFB 08828	RP-456	8 × 1/4	17	16	8.0	1/4	1/4	46.0	15.0	31.0	5.0	6.5
Ⓟ RFB 10838	RP-458	10 × 3/8	22	19	10.0	3/8	3/8	54.0	19.0	35.0	6.0	8.0
Ⓟ RFB 12848	RP-460	12 × 1/2	27	24	12.0	1/2	1/2	68.0	22.0	46.0	7.0	10.0
RFB 14848		14 × 1/2	27	24	14.0	1/2	1/2	69.0	22.0	47.0	7.0	12.0
RFB 81818		1/8 × 1/8	14	12	1/8	1/8	1/8	40.0	12.0	28.0	4.0	2.8
Ⓟ RFB 82828		1/4 × 1/4	17	16	1/4	1/4	1/4	46.0	15.0	31.0	5.0	5.0
Ⓟ RFB 83838		3/8 × 3/8	22	19	3/8	3/8	3/8	55.0	19.0	36.0	6.0	8.0
Ⓟ RFB 84848		1/2 × 1/2	27	24	1/2	1/2	1/2	69.0	22.0	47.0	7.0	10.0

Ⓟ マークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22 をご参照ください。

適合ねじサイズ（接続管サイズ）	最大隔壁幅
G 1/8 ($\phi 3.0$ $\phi 1/8$ $\phi 4.0$ $\phi 5.0$)	10 mm
G 1/4 ($\phi 6.0$ $\phi 1/4$ $\phi 8.0$)	10 mm
G 3/8 ($\phi 3/8$ $\phi 10.0$)	10 mm
G 1/2 ($\phi 12.0$ $\phi 1/2$ $\phi 14.0$)	15 mm