


RUT

ⓑ TB

Union Tee
ユニオンティー



Cd ≤ 75ppm

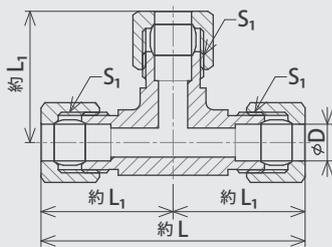

品番	旧品番	呼称 φD	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S(G)	寸法情報		
			本体	ナット			約L	約L ₁	最小穴径
RUT 03008	RP-67	3	12	12	3.0	1/8	50.0	25.0	2.8
RUT 04008	RP-68	4	12	12	4.0	1/8	50.0	25.0	3.0
RUT 05008	RP-69	5	12	12	5.0	1/8	50.0	25.0	4.0
ⓐ RUT 06008	RP-501	6	16	16	6.0	1/4	62.0	31.0	5.0
ⓐ RUT 08008	RP-503	8	16	16	8.0	1/4	62.0	31.0	6.5
ⓐ RUT 10008	RP-506	10	19	19	10.0	3/8	70.0	35.0	8.0
ⓐ RUT 12008	RP-507	12	24	24	12.0	1/2	84.0	42.0	10.0
RUT 14008	RP-70	14	24	24	14.0	1/2	86.0	43.0	12.0
RUT 15008	RP-71	15	24	27	15.0	5/8	90.0	45.0	12.0
RUT 16008	RP-72	16	24	27	16.0	5/8	90.0	45.0	12.0
RUT 81008	RP-509	1/8	12	12	1/8	1/8	50.0	25.0	2.8
ⓐ RUT 82008	RP-502	1/4	16	16	1/4	1/4	62.0	31.0	5.0
ⓐ RUT 83008	RP-505	3/8	19	19	3/8	3/8	72.0	36.0	8.0
ⓐ RUT 84008	RP-508	1/2	24	24	1/2	1/2	86.0	43.0	10.0
RUT 85008	RP-915	5/8	24	27	5/8	5/8	90.0	45.0	12.0

ⓐマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22 をご参照ください。

RUX


Union Cross
ユニオンクロス



New Item



Cd ≤ 75ppm

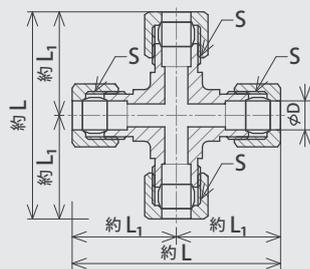

品番	旧品番	呼称 φD	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S(G)	寸法情報		
			本体	ナット			約L	約L ₁	最小穴径
RUX 03008		3	12	12	3.0	1/8	50.0	25.0	2.8
RUX 04008		4	12	12	4.0	1/8	50.0	25.0	3.0
RUX 05008		5	12	12	5.0	1/8	50.0	25.0	4.0
ⓐ RUX 06008		6	16	16	6.0	1/4	62.0	31.0	5.0
ⓐ RUX 08008		8	16	16	8.0	1/4	62.0	31.0	6.5
ⓐ RUX 10008		10	19	19	10.0	3/8	70.0	35.0	8.0
ⓐ RUX 12008		12	24	24	12.0	1/2	84.0	42.0	10.0
RUX 14008		14	24	24	14.0	1/2	86.0	43.0	12.0
RUX 15008		15	24	27	15.0	5/8	90.0	45.0	12.0
RUX 16008		16	24	27	16.0	5/8	90.0	45.0	12.0
RUX 81008		1/8	12	12	1/8	1/8	50.0	25.0	2.8
ⓐ RUX 82008		1/4	16	16	1/4	1/4	62.0	31.0	5.0
ⓐ RUX 83008		3/8	19	19	3/8	3/8	72.0	36.0	8.0
ⓐ RUX 84008		1/2	24	24	1/2	1/2	86.0	43.0	10.0
RUX 85008		5/8	24	27	5/8	5/8	90.0	45.0	12.0

ⓐマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22 をご参照ください。

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト（www.tsugite.com）にてご確認ください。

Made in Japan.