


HTM

HFT

Hose Nipple
ホースニップル



Cd ≤ 75ppm

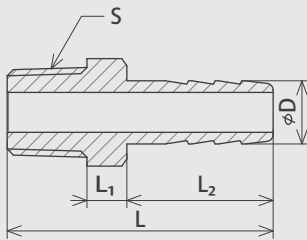

ホース継手

品番	旧品番	呼称 φD × S	対辺寸法	ホース口外径 φD	適用ねじ S(R)	寸法情報			
						L	L ₁	L ₂	最小 穴径
HTM 01818	NH-60	5.0 × 1/8	12	5.0	1/8	32.0	5.0	18.0	2.8
HTM 01828	NH-62	5.0 × 1/4	14	5.0	1/4	36.0	6.0	18.0	2.8
HTM 02818	NH-101	6.5 × 1/8	12	6.5	1/8	32.0	5.0	18.0	3.5
HTM 02828	NH-114	6.5 × 1/4	14	6.5	1/4	36.0	6.0	18.0	3.5
HTM 03818	NH-111	8.0 × 1/8	12	8.0	1/8	36.0	5.0	22.0	5.0
HTM 03828	NH-102	8.0 × 1/4	14	8.0	1/4	40.0	6.0	22.0	5.0
HTM 03838		8.0 × 3/8	17	8.0	3/8	42.0	7.0	22.0	5.0
HTM 04818	NH-112	9.5 × 1/8	12	9.5	1/8	36.0	5.0	22.0	6.0
HTM 04828	NH-115	9.5 × 1/4	14	9.5	1/4	40.0	6.0	22.0	6.0
HTM 04838	NH-65	9.5 × 3/8	17	9.5	3/8	42.0	7.0	22.0	6.0
HTM 05818	NH-61	10.0 × 1/8	12	10.0	1/8	36.0	5.0	22.0	6.0
HTM 05828	NH-63	10.0 × 1/4	14	10.0	1/4	40.0	6.0	22.0	6.0
HTM 05838	NH-66	10.0 × 3/8	17	10.0	3/8	42.0	7.0	22.0	6.0
HTM 06818	NH-113	11.0 × 1/8	12	11.0	1/8	39.0	5.0	25.0	7.0
HTM 06828	NH-116	11.0 × 1/4	14	11.0	1/4	43.0	6.0	25.0	7.0
HTM 06838	NH-103	11.0 × 3/8	17	11.0	3/8	45.0	7.0	25.0	7.0
HTM 07828	NH-64	12.0 × 1/4	14	12.0	1/4	43.0	6.0	25.0	7.5
HTM 07838	NH-67	12.0 × 3/8	17	12.0	3/8	45.0	7.0	25.0	7.5
HTM 07848	NH-68	12.0 × 1/2	22	12.0	1/2	51.0	10.0	25.0	7.5
HTM 08828	NH-117	12.7 × 1/4	14	12.7	1/4	43.0	6.0	25.0	8.0
HTM 08838	NH-118	12.7 × 3/8	17	12.7	3/8	45.0	7.0	25.0	8.0
HTM 08848	NH-119	12.7 × 1/2	22	12.7	1/2	51.0	10.0	25.0	8.0
HTM 09838		14.0 × 3/8	17	14.0	3/8	55.0	7.0	35.0	9.0
HTM 09848	NH-104	14.0 × 1/2	22	14.0	1/2	61.0	10.0	35.0	9.0
HTM 10838		16.0 × 3/8	19	16.0	3/8	55.0	7.0	35.0	10.0
HTM 10848	NH-69	16.0 × 1/2	22	16.0	1/2	61.0	10.0	35.0	10.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト（www.tsugite.com）にてご確認ください。

Made in Japan.