


HMT

Hose Male Branch Tee
ホースおねじブランチティ

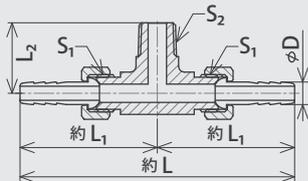


品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (R)	寸法情報			
			本体	ナット				約L	約L ₁	L ₂	最小 穴径
HMT 01818		5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	78.0	39.0	20.0	2.8
HMT 02818		6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	78.0	39.0	20.0	3.5
HMT 03828		8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	97.0	48.5	25.0	5.0
HMT 04838		9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	106.0	53.0	28.0	6.0
HMT 05838		10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	112.0	56.0	28.0	6.0
HMT 06838		11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	112.0	56.0	28.0	7.0
HMT 07848		12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	124.0	62.0	34.0	7.5
HMT 08848		12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	124.0	62.0	34.0	8.0
HMT 09848		14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	144.0	72.0	34.0	9.0
HMT 10848		16.0×1/2	24	27	16.0	5/8	1/2	148.0	74.0	34.0	10.0

ホース継手

HFT

Hose Female Branch Tee
ホースめねじブランチティ

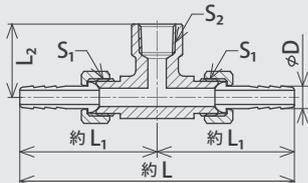

品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		ホース口外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (Rc)	寸法情報			
			本体	ナット				約L	約L ₁	L ₂	最小 穴径
HFT 01818		5.0×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	78.0	39.0	21.0	2.8
HFT 02818		6.5×1/8	12	12	6.5	1/8	1/8	78.0	39.0	21.0	3.5
HFT 03828		8.0×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	97.0	48.5	26.0	5.0
HFT 04838		9.5×3/8	19	19	9.5	3/8	3/8	106.0	53.0	29.0	6.0
HFT 05838		10.0×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	112.0	56.0	29.0	6.0
HFT 06838		11.0×3/8	19	19	11.0	3/8	3/8	112.0	56.0	29.0	7.0
HFT 07848		12.0×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	124.0	62.0	35.0	7.5
HFT 08848		12.7×1/2	24	24	12.7	1/2	1/2	124.0	62.0	35.0	8.0
HFT 09848		14.0×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	144.0	72.0	35.0	9.0
HFT 10848		16.0×1/2	24	27	16.0	5/8	1/2	148.0	74.0	35.0	10.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト (www.tsugite.com) にてご確認ください。

Made in Japan.