


ARR

Ⓡ

Ring
リング



Cd≤75ppm

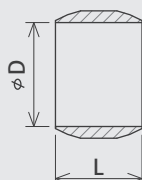

品番	旧品番	呼称 φD	適合管外径 φD	寸法情報	
				φD	L
ARR 03008	R-1	3.0	3.0	3.1	5.0
ARR 04008	R-3	4.0	4.0	4.1	5.0
ARR 05008	R-4	5.0	5.0	5.1	5.5
ARR 06008	R-5	6.0	6.0	6.1	7.0
ARR 08008	R-7	8.0	8.0	8.1	7.5
ARR 10008	R-9	10.0	10.0	10.1	8.5
ARR 12008	R-10	12.0	12.0	12.1	10.0
ARR 14008	R-12	14.0	14.0	14.1	11.0
ARR 15008	R-13	15.0	15.0	15.1	11.5
ARR 16008	R-15	16.0	16.0	16.1	12.0
ARR 81008	R-2	1/8	1/8	3.3	5.0
ARR 82008	R-6	1/4	1/4	6.5	7.0
ARR 83008	R-8	3/8	3/8	9.7	8.5
ARR 84008	R-11	1/2	1/2	12.8	10.5
ARR 85008	R-14	5/8	5/8	16.0	12.0


ARN

ⓇN

Ring Nut
リングナット



Cd≤75ppm

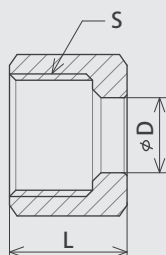

品番	旧品番	呼称 φD × S	対辺寸法	適合管外径 φD	適合ねじ S(G)	寸法情報 L
ARN 03818	RN-1	3 × 1/8	12	3.0	1/8	10.0
ARN 04818	RN-3	4 × 1/8	12	4.0	1/8	10.0
ARN 05818	RN-4	5 × 1/8	12	5.0	1/8	10.0
ARN 06828	RN-5	6 × 1/4	16	6.0	1/4	13.0
ARN 08828	RN-7	8 × 1/4	16	8.0	1/4	14.0
ARN 10838	RN-10	10 × 3/8	19	10.0	3/8	16.0
ARN 12848	RN-11	12 × 1/2	24	12.0	1/2	19.5
ARN 14848	RN-13	14 × 1/2	24	14.0	1/2	19.5
ARN 15858	RN-14	15 × 5/8	27	15.0	5/8	21.0
ARN 16858	RN-16	16 × 5/8	27	16.0	5/8	21.0
ARN 81818	RN-2	1/8 × 1/8	12	1/8	1/8	10.0
ARN 82828	RN-6	1/4 × 1/4	16	1/4	1/4	13.0
ARN 83838	RN-9	3/8 × 3/8	19	3/8	3/8	16.0
ARN 84848	RN-12	1/2 × 1/2	24	1/2	1/2	19.5
ARN 85858	RN-15	5/8 × 5/8	27	5/8	5/8	21.0

製品改良のために、形状及び寸法については予告なしに変更することがあります。最新情報については弊社ウェブサイト（www.tsugite.com）にてご確認ください。

Made in Japan.