
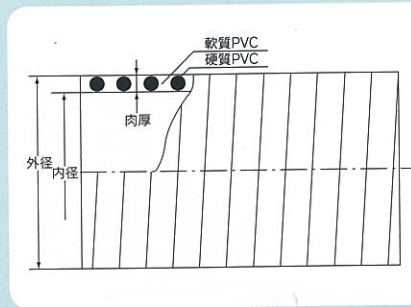


ネオライト

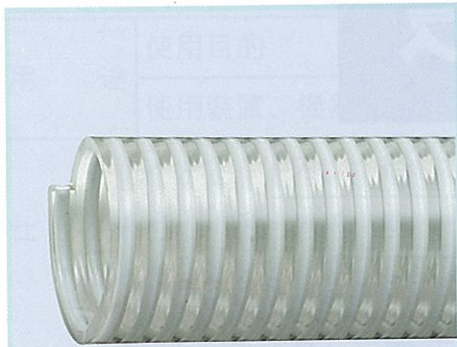

特長

- 内・外面共に平滑（フラット）で、取扱いが容易です。
- 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
- カットマーク付です。
- 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
- ブラック色もあります。(呼び25~50)

用途



- デリバリー・サクシヨン兼用
- 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
- 各種薬品、粉・粒体の輸送用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	標準 質量 (g/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
25	25.4	31.0	2.8	300	0.40	-0.10	150	50
32	31.8	37.4	2.8	390	0.35	-0.10	210	50
38	38.2	44.0	2.9	480	0.30	-0.10	270	50
50	50.8	58.2	3.7	800	0.30	-0.10	360	50
65	63.5	72.1	4.3	1,160	0.30	-0.10	500	20,50
75	76.2	86.6	5.2	1,660	0.30	-0.10	600	20,50
100	101.6	112.6	5.5	2,360	0.25	-0.10	900	20,50
125	127.0	140.6	6.8	3,700	0.20	-0.10	1,200	20
150	152.4	168.0	7.8	5,000	0.20	-0.10	1,500	20,30
200	203.2	223.4	10.1	8,500	0.20	-0.09	2,100	10,20
250	254.0	286.0	16.0	17,000	0.15	-0.10	3,000	5
◎300	304.8	336.8	16.0	20,600	0.10	-0.09	3,900	5

- ◎ ※1. 使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※2. ◎印は、受注生産品です。

ネオパール®

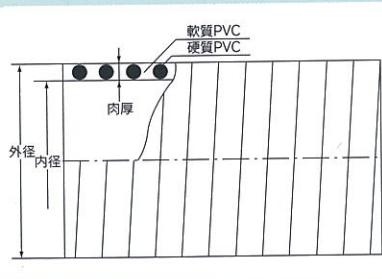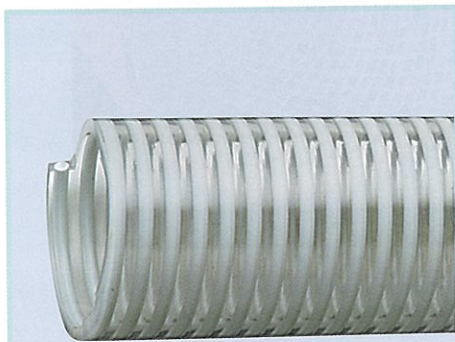

特長

- ネオライトより厚肉で耐圧性に優れます。
- 内・外面共に平滑（フラット）で、取扱いが容易です。
- 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
- カットマーク付です。(呼び25~125)
- 加締金具取付ができます。(呼び50~125)

用途

- デリバリー・サクシヨン兼用
- 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
- 各種薬品、粉・粒体の輸送用。

【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	標準 質量 (g/m)	許容圧力 常温 (MPa)	耐負圧力 常温 (MPa)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
◎16	16.4	21.2	2.4	190	0.45	-0.10	120	50
◎19	19.4	24.4	2.5	220	0.45	-0.10	150	50
◎25	25.4	31.8	3.2	360	0.45	-0.10	150	50
◎32	31.8	39.0	3.6	540	0.45	-0.10	200	50
◎38	38.2	46.4	4.1	700	0.45	-0.10	260	50
◎50	50.8	60.0	4.6	1,000	0.40	-0.10	350	50
◎65	63.5	73.9	5.2	1,500	0.40	-0.10	480	20,50
◎75	76.2	87.6	5.7	1,850	0.35	-0.10	570	20,50
◎90	88.9	101.0	6.1	2,280	0.30	-0.10	750	20,50
◎100	101.6	115.2	6.8	2,900	0.30	-0.10	870	20,50
◎125	127.0	142.2	7.6	4,000	0.25	-0.10	1,200	20

- ◎ ※1. 使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※2. ◎印は、受注生産品です。