


# PP-フレックウェイ®

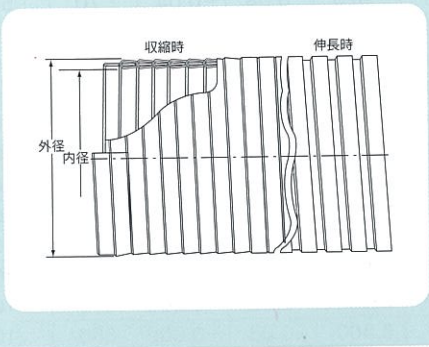

## 特長

- オールPP (ポリプロピレン) の脱塩ビ製品です。
- 油煙の立ちこめる場所でも使用できます。
- 製品長の約1.5倍までの長さ調整が可能です。
- ダクトの口径が簡単に換えられ、カット・接続が容易です。
- 80℃の吹出空気・雰囲気で使用できます。

## 用途

- スポットエアコンのダクト用
- 吸気、排気、換気用
- 集塵、排塵用
- 粉・粒体の輸送用
- 電気配管用

## 端末カバー

- 呼び125・150は硬質PPタイプです。その他のサイズは、軟質タイプ(エラストマー製)です。



端末カバー  
硬質PPタイプ

端末カバー  
軟質タイプ(エラストマー製)



## 【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	標準 質量 (g/m)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
75	75.0	82.0	640	165	10
100	100.0	107.0	850	220	10
125	125.0	132.0	1,070	325	10
150	150.0	157.0	1,280	375	10
200	200.0	211.0	2,130	510	10
250	250.0	261.0	2,660	680	4
300	300.0	311.0	3,190	800	4

※1. 連続使用温度は80℃以下です。

空調・集塵用  
ホース

# クリーンフレキ® NW型

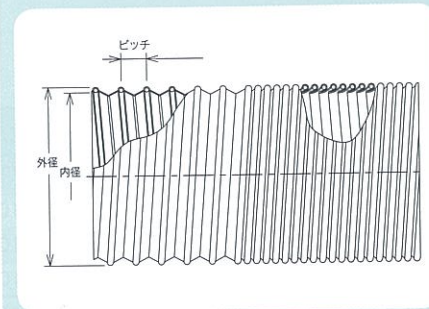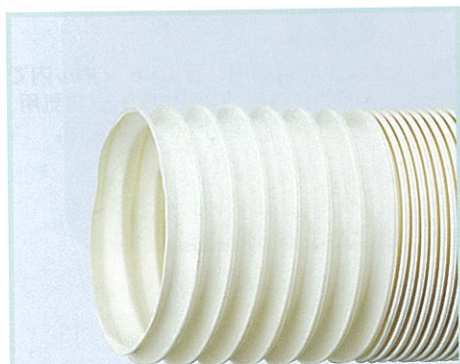

## 特長

- オールPP (ポリプロピレン) の脱塩ビ製品です。
- 芯材にワイヤー等の金属を使用していないので、サビの発生が無く、カットも容易です。
- 軽量で、伸縮・屈曲性に優れ、取扱いが容易です。
- 縮めて(約1/3)保持できるため、保管場所が少なくてすみます。

## 用途

- 空調用、産業機械の送排気用
- クリーンルームの送排気用
- 各種送風機、ファン等の接続用
- スポット冷暖房用
- その他、一般送排気用

## 【標準仕様および性能】

呼び	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	標準 質量 (g/m)	許容曲げ 半径常温 (mm)	定尺 (m)
32	34.5	39.0	9.0	70	40	5
38	37.5	41.5	9.0	75	40	5
50	53.5	58.1	10.5	110	55	5
65	67.0	71.6	10.5	140	65	5
75	76.5	81.1	10.5	160	80	5
90	90.5	95.7	12.5	190	90	5
100	102.0	107.2	12.5	220	100	5
125	127.5	132.7	12.5	270	125	5
150	155.0	161.0	15.0	350	150	5
200	202.0	209.0	17.0	510	210	5
250	253.5	261.5	20.0	690	290	5
300	302.0	310.6	20.0	890	320	5

※1. 連続使用温度は80℃以下です。

※5. ケース入数：呼び38~125は1本入、5本入、150~300は1本入です。

※2. ◎印は、受注生産品です。

※3. 口元カフスは付属品ページをご覧ください。