




9.5sq.コンポジットミニ型ミニラチェ

修理対象品

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	推奨ホース品番	小売参考価格
JAR331	250rpm	0.32m ³ /min	PT1/4"	8mm以上	JAH-080	¥ 25,000

●付属品：エアカブラ、エアツール用オイル 各1

- 用途 ●ボルト・ナットの早回し作業に使用。
 特長 ●ボディはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現。
 ●全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズ。
 ●実用トルク35N・mのハイパワー(左回転時最大トルクは40N・m)。
 ●回転のスピードが微調整できるレギュレーター機構搭載。
 ●スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能。
 ●ツインエンデュランス機構でラチェット部の耐久性が向上(当社従来品比2倍以上)。
 ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

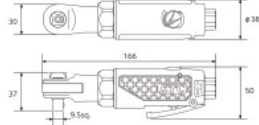



9.5sq.ミニ型ミニラチェ

修理対象品

No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	推奨ホース品番	小売参考価格
JAR353	220rpm	0.09m ³ /min	PT1/4"	8mm以上	JAH-080	¥ 13,800

MODEL CHANGE JAR352の後継モデルです。

 - 材 質 ハウジング：アルミ
 ●付属品：エアカブラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1
 特長 ●軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェット。
 ●当社従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現。
 ●スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティーシングスロットル。
 ●スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計。
 ●正逆回転方向を容易に切り替え可能。
 ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。
 ※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
 ※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。

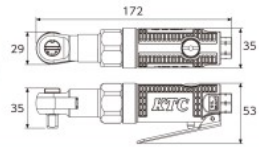

フリープラグ

No.	ねじサイズ	L	D	S	▼g	小売参考価格
JYP-2F	PT1/4"	58	19.5	19	50	¥ 2,350

- 特長 ●先端のプラグが全方向に30°スムーズに傾きます。
 ●作業時のホースの追従性を高め手首の疲労や腕、肩への負担を軽減します。

本体材質	スチール+樹脂
最高使用圧力	1.0MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃~60℃



JYDC-1



JYDC-2



JYDC-3


ダイフロー

NEW NEW

No.	ホースサイズ	KTCホース適用No.	L	A	S1	S2	▼g	小売参考価格
JYDC-1	内径8.5×外径12.5	JAH-080	68	6.5	19	19	134	¥ 4,360
JYDC-2	内径11×外径16	JAH-110	73	9.5	23	23	158	¥ 5,690
JYDC-3	内径6.5×外径10	JAH-065	66	5.7	19	16	116	¥ 4,360

- 特長 ●空気圧を逃げるため安全・容易にエアツールを着脱できます。
 ●一般的なカブラに比べエアの流量を低減させないためエアツールの性能損失を防ぎます。
 ●各種ホースに合わせて適用ホースサイズが異なる3アイテムをラインナップしています。

本体材質	スチール
最高使用圧力	1.5MPa
耐圧力	2.0MPa
シール材質	ニトリルゴム
使用温度範囲	-20℃~60℃

 

エアツール用ウレタンホース

No.	内径	外径	全長	ホース色	材質	ホースプラグ(オス)内径×全長	ホースソケット(メス)内径×全長	小売参考価格
JAH-065	φ6.5	φ10	10m	レッド	ポリウレタン	φ10.1×43.5	φ10.1×53.4	¥ 14,700
JAH-080	φ8.0	φ12	10m	ブルー	ポリウレタン	φ12.5×46	φ12.5×55.9	¥ 16,700
JAH-110	φ11	φ16	10m	オレンジ	ポリウレタン	φ16.5×52	φ16.5×61	¥ 21,400

●ホースはサイズ毎に色分けしてあります。

JAH-065



JAH-080



JAH-110



エアツール用オイル

No.	内容量	容器サイズ	小売参考価格
YCO-280	280ml	φ50×H220	¥ 1,330

- エアツール専用オイルです。
 ●高回転型のエアツールに最適です。



品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5をご参照ください。

✕ めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

⚠ このマークのついている製品は在庫を確認の上ご注文ください。

(マークの例: 8.5sq, インチ, POWERFIT, 36, 36, リハブ, 六角, プラス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。