

# ビスレスバンド固定具 SCREW-LESS CABLE TIE MOUNT / VLTMS



ネジ穴に差し込み固定できるバンド固定具  
Plug-in cable tie mount that insets into screw holes

### 特長 Features




- 工具なしでねじ穴に差し込むだけで取付可能です。
- Plug-in mounting in screw hole is available without tool.

### 材料 Material

- ナイロン66（色調：ナチュラル）
- Nylon 66（Color：Natural）

UL94 V-2

### 取付仕様 / Installation specifications

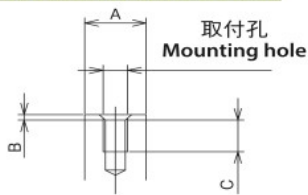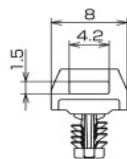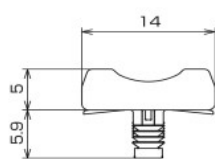

推奨取付孔  
Recommended mounting hole

品番 Part No.	A	B	C	束線径・適応バンドサイズ Bundle diameter / Cable tie size	取付孔 Mounting hole size	包装単位 Std. Package
VLTMS-1408-M4	$\geq \phi 15$	$\leq 1$	$\geq 7$	MAX厚1.3×幅4 Max thickness 1.3×Width 4	M4ねじ穴 (ピッチ0.7) M4 screw hole (Thread pitch:0.7)	100個/pcs.

(単位/Unit : mm)

Std. Package :100pcs.