

# バフレパッド 一覧

## スーパーアシレパッド 手研磨用

ミシン目でカットしたシート (85mm×130mm) 用



4枚入

スーパーアシレパッド  
M ネオ ハード  
ネオプレン材質・硬度35度  
厚み7mm  
マッシュマジック



4枚入

スーパーアシレパッド  
M ネオ ソフト  
ネオプレン材質・硬度8度  
厚み7mm  
マッシュマジック



4枚入

スーパーアシレパッド M  
スポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み7mm  
マイクロプラスタマジック



2枚入

スーパーアシレパッド MH  
3層のスポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み30mm  
マイクロプラスタマジック



2枚入

スーパーアシレパッド MU  
EVA材質・ハードタイプ  
厚み25mm  
マイクロプラスタマジック



4枚入

スーパーアシレパッド  
M プレス  
弾力があるスポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み7mm  
マッシュマジック



2枚入

スーパーアシレパッド  
MH プレス  
弾力があるスポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み40mm  
マッシュマジック



1枚入

コボックス イエローパッド  
弾力があるスポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み40mm  
マイクロプラスタマジック



シート (170mm×130mm) 用



2枚入

スーパーアシレパッド  
L ネオ ハード  
ネオプレン材質・硬度35度  
厚み10mm  
マッシュマジック



2枚入

スーパーアシレパッド  
L ネオ ソフト  
ネオプレン材質・硬度8度  
厚み10mm  
マッシュマジック



2枚入

スーパーアシレパッド L  
スポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み10mm  
マイクロプラスタマジック



4枚入

スーパーアシレパッド D  
ネオプレン材質・硬度35度  
両面マジック加工 厚み7mm  
マッシュマジック

ディスク (φ125mm) 用

## スーパーバフレパッド 手研磨用

## スーパーバフレパッド サンダー用

ミシン目でカットしたシート  
(85mm×130mm) 用



2枚入

スーパーバフレパッド  
MH ドライ  
3層のスポンジ材質・ソフトタイプ  
厚み30mm  
ソフトな特殊面ファスナー

ディスク (φ75mm) 用



1枚入

スーパーバフレパッド  
MW ドライ  
ソフトな2層クッションパッド  
厚み10mm  
ソフトな特殊面ファスナー


ディスク (φ125mm) 用



2枚入

スーパーバフレパッド  
MW ドライ  
ソフトな2層クッションパッド  
厚み10mm  
ソフトな特殊面ファスナー

ミシン目でカットしたシート  
(85mm×130mm) 用

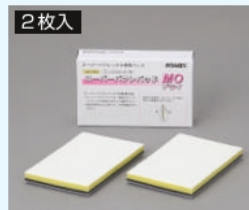

2枚入

スーパーバフレパッド  
MO ドライ  
ソフトな2層クッションパッド  
厚み10mm  
ソフトな特殊面ファスナー

※バックアップ用パッドの  
スーパーアシレパッドMO ベースブロック  
を使用してください

株式会社 **コボックス**  
〒173-8585 東京都板橋区板橋4-43-2  
TEL03-3961-4731 FAX03-3961-4721  
URL <http://www.kovax.com>

札幌営業所 TEL 011-865-0831  
仙台営業所 TEL 022-259-0591  
高崎営業所 TEL 027-322-9811  
関東営業所 TEL 048-973-7361

横浜営業所 TEL 045-438-2681  
名古屋営業所 TEL 052-825-3801  
富山営業所 TEL 076-493-0561

大阪営業所 TEL 06-6325-1521  
広島営業所 TEL 082-293-6331  
福岡営業所 TEL 092-612-2801