



## KSG シリーズ (オールガスタイプ)

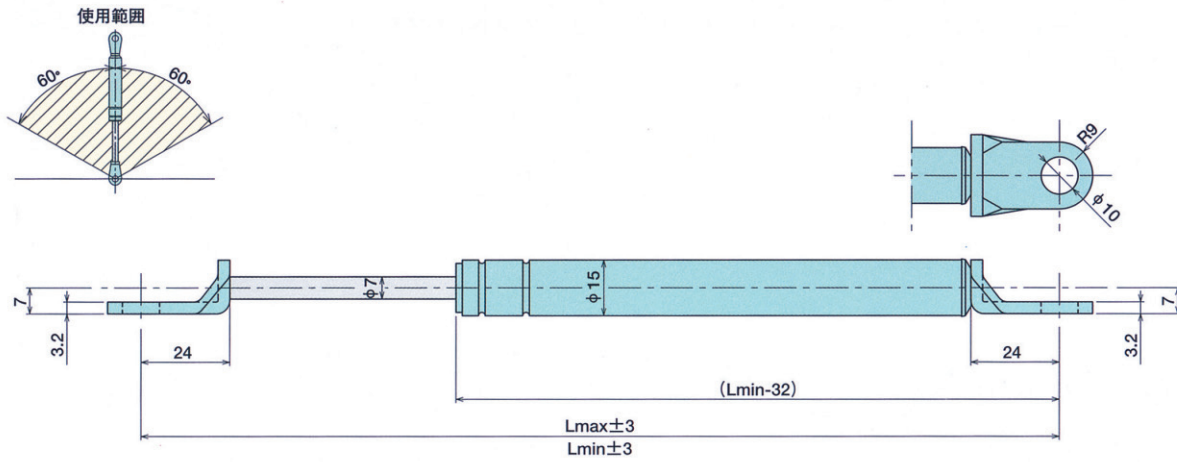

### KSG シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KSG50-10	225	175	50	98	125
KSG50-20	225	175	50	196	250
KSG80-10	285	205	80	98	131
KSG80-20	285	205	80	196	261
KSG100-10	325	225	100	98	133
KSG100-20	325	225	100	196	264

## KSF シリーズ (フリーピストンタイプ)

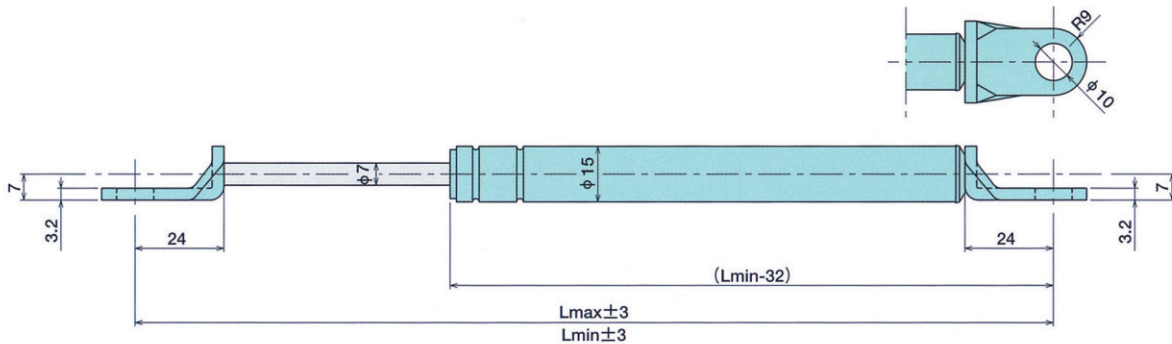

### KSF シリーズ

品番	Lmax (mm)	Lmin (mm)	ストローク (mm)	Fa N	Fb N
KSF50-5	246	196	50	49	64
KSF50-10	246	196	50	98	127
KSF50-15	246	196	50	147	189
KSF70-5	316	246	70	49	64
KSF70-10	316	246	70	98	127
KSF70-15	316	246	70	147	188
KSF80-5	330	250	80	49	66
KSF80-10	330	250	80	98	131
KSF80-15	330	250	80	147	196
KSF90-5	360	270	90	49	66
KSF90-10	360	270	90	98	130
KSF90-15	360	270	90	147	195
KSF100-5	386	286	100	49	67
KSF100-10	386	286	100	98	132
KSF100-15	386	286	100	147	198