

# 内歯車 (インターナルギヤ) INTERNAL GEARS

モジュール  
MODULE


**0.5/0.8**

圧力角 20° (並歯)

20° PRESSURE ANGLE FULL DEPTH TOOTH



御注文には必ず“フルネームで商品記号”を明記してください。  
Please refer to the catalogue reference while ordering.

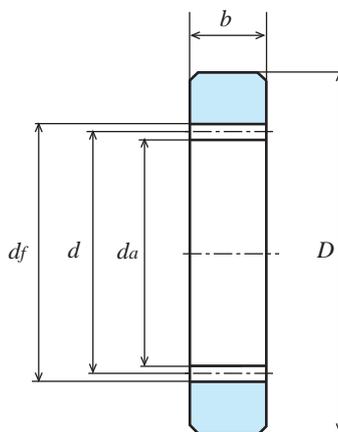

## RoHS 対応

2006年11月生産開始日より欧州 RoHS 指令に対応できる商品を提供しています。

We supplied the KG-products with RoHS compliance of EU to all our valued customers since November 2006

## C3713P 快削黄銅板、C3604B 快削黄銅棒

Material : Brass (ISO CuZn38Pb2,CuZn39Pb3)

単位 : mm  
Dimensions : mm

モジュール Module	商品記号 Catalogue Number	歯数 Number of Teeth $z$	基準円直径 Reference Diameter $d$	歯先円直径 Tip Diameter $d_a$	歯底円直径 Root Diameter $d_f$	歯幅 Face Width $b$	外径 Outside Diameter of Ring $D$	重量 Weight $W(g)$
0.5	IS50B 60A - 0350	60	φ30.0	φ29.0	φ31.25	3	φ50	32.0
0.5	IS50B 80A - 0360	80	φ40.0	φ39.0	φ41.25	3	φ60	40.1
0.5	IS50B 90A - 0370	90	φ45.0	φ44.0	φ46.25	3	φ70	57.6
0.5	IS50B 100A - 0375	100	φ50.0	φ49.0	φ51.25	3	φ75	62.6
0.5	IS50B 120A - 0380	120	φ60.0	φ59.0	φ61.25	3	φ80	56.1

## C3713P 快削黄銅板、C3604B 快削黄銅棒

Material : Brass (ISO CuZn38Pb2,CuZn39Pb3)

単位 : mm  
Dimensions : mm

モジュール Module	商品記号 Catalogue Number	歯数 Number of Teeth $z$	基準円直径 Reference Diameter $d$	歯先円直径 Tip Diameter $d_a$	歯底円直径 Root Diameter $d_f$	歯幅 Face Width $b$	外径 Outside Diameter of Ring $D$	重量 Weight $W(g)$
0.8	IS80B 60A - 0780	60	φ48.0	φ46.4	φ50.0	7	φ 80	191.4
0.8	IS80B 80A - 0790	80	φ64.0	φ62.4	φ66.0	7	φ 90	187.1
0.8	IS80B 90A - 0700	90	φ72.0	φ70.4	φ74.0	7	φ100	225.1
0.8	IS80B 100A - 0705	100	φ80.0	φ78.4	φ82.0	7	φ105	216.1
0.8	IS80B 120A - 0720	120	φ96.0	φ94.4	φ98.0	7	φ120	242.3