




B型シャコ万力 スタンダードタイプ



CLAMP,B-TYPE

- LOBSTER伝統のシャコ万力、スタンダードタイプです
- 徹底した熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靱さが十分発揮されています
- 精密な鍛造により、長期のご使用にも十分な鍛造強度です
- 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズです
- 皿部分の首振り角度20°でユーザー様にて取り替え可能(25mm・38mm除く)

寸法図

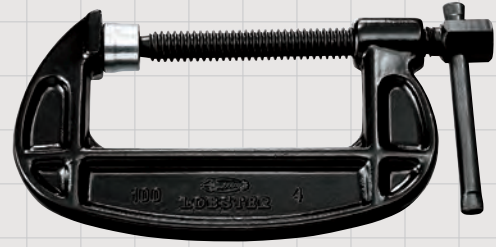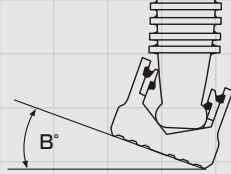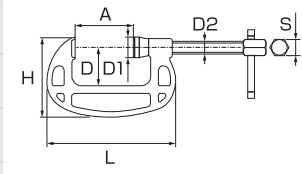

品番コード	最大口開き(A)	アゴの深さ(D)	本体高さ(H)	本体長さ(L)	皿径(D1)	ネジの太さ(D2)	六角部二面幅(S)	保証強度(kN)	皿振り角度(B)	重量	参考価格	JANコード(4963202-)
B25	28.5mm	19mm	45.5mm	74.0mm	15mm	8.8mm	12mm	9.46	20°	130g	1,790円	000871
B38	40mm	26mm	57.0mm	96.5mm	15mm	8.8mm	12mm	10.06	20°	170g	2,010円	000888
B50	52mm	34mm	70.0mm	113.0mm	18mm	10.8mm	14mm	13.07	20°	320g	2,330円	000895
B75	77mm	46mm	95.0mm	157.5mm	18mm	13.7mm	17mm	17.40	20°	740g	3,020円	000901
B100	102mm	60mm	120.0mm	201.0mm	25mm	15.7mm	19mm	30.40	20°	1,500g	4,610円	000918
B125	126mm	65mm	132.5mm	236.0mm	27mm	17.6mm	21mm	30.48	20°	2,000g	5,930円	000925
B150	151mm	75mm	150.0mm	273.0mm	30mm	19.3mm	23mm	32.73	20°	2,550g	7,470円	000932
B200	200mm	97mm	180.0mm	340.0mm	34mm	22.7mm	26mm	34.57	20°	3,900g	11,610円	000949
B250	250mm	110mm	207.0mm	415.0mm	40mm	26.6mm	29mm	47.22	20°	7,600g	21,440円	000956
B350	301mm	130mm	241.0mm	490.0mm	40mm	26.6mm	29mm	56.31	20°	10,200g	32,890円	000963

※皿セットの交換には工具(スナッピングブライヤ)が必要です。

B型シャコ万力 スタンダードタイプ エコシリーズ





(B25V
B38Vは
20°)

CLAMP,B-TYPE

- 強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等で、約35%プライスダウンを実現
- 豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
- 皿の取り付け可能
- 本体カラー:ダークブルー

寸法図

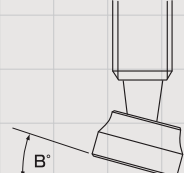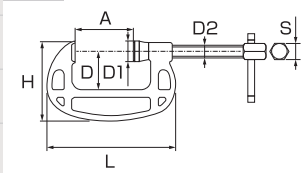

品番コード	最大口開き(A)	アゴの深さ(D)	本体高さ(H)	本体長さ(L)	皿径(D1)	ネジの太さ(D2)	六角部二面幅(S)	保証強度(kN)	皿振り角度(B)	重量	参考価格	JANコード(4963202-)
B25V	28.5mm	19mm	45.5mm	74.0mm	15mm	8.8mm	12mm	9.46	20°	130g	1,190円	081061
B38V	40mm	26mm	57.0mm	96.5mm	15mm	8.8mm	12mm	10.06	20°	170g	1,330円	086127
B50V	52mm	34mm	70.0mm	113.0mm	18mm	10.8mm	14mm	13.07	12°	320g	1,510円	086165
B75V	77mm	46mm	95.0mm	157.5mm	18mm	13.7mm	17mm	17.40	12°	740g	1,980円	086202
B100V	102mm	60mm	120.0mm	201.0mm	25mm	15.7mm	19mm	30.40	12°	1,500g	3,020円	086240
B125V	126mm	65mm	132.5mm	236.0mm	27mm	17.6mm	21mm	30.48	12°	2,000g	3,850円	086288
B150V	151mm	75mm	150.0mm	273.0mm	30mm	19.3mm	23mm	32.73	12°	2,550g	4,810円	086325
B200V	200mm	97mm	180.0mm	340.0mm	34mm	22.7mm	26mm	34.57	12°	3,900g	7,280円	086363