

ネジアンギラス アンギラストタイプ PAT.

SCREW & WATER PUMP PLIERS WITH DRIVER BIT HANDLE

- ドライバー付きのすぐれもの
- 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場



 
はずす つかむ まわす まわす



ドライバー付き 口先アップ



寸法図



品番コード	全長(L)	頭部厚(T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	くわえられる 加工物の寸法	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
WP250DNA	252mm	10mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	0~47mm	360g	2,410円	087896



ネジアンギラス ハイブリッドポンプタイプ PAT.

SCREW & HYBRID WATER PUMP PLIERS


- 口開きはパイプ規格に合わせた当社独自の6段階不等ピッチにより10.5mm~50mm (1A~6A)まで最適な柄幅になる様に設計されています
- 安全なストッパー付き
- 小ネジ外し機能がついた、高機能ポンププライヤ
- ネジ外し対象サイズが広がりました
- 口開きワイド、225のショートタイプ、軽量のハイブリッドタイプ
- ナット対応41mm(M27)まで、パイプと丸棒のφ50mmまで、寸切りボルト3/8に対応




はずす つかむ まわす



パイプつかみ 口先アップ

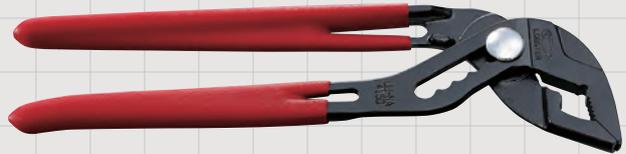

寸法図

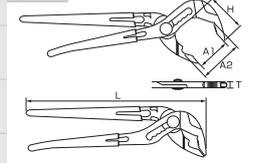

品番コード	全長(L)	頭部厚(T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	最大口開き A1	A2	奥行き H	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
UU4150NA	226mm	9mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)	43mm	52mm	50mm	280g	2,540円	087100

ネジアンギラス バイスプライヤタイプ(カッター付) PAT.

SCREW & VISE PLIERS


- 小ネジ外し機能がついた、バイスプライヤ、用途に合わせて2サイズをご用意
- バイスプライヤ型なので、ネジをガッチリつかんで固定して回せます
- カーブ形状のくわえ部は、パイプや丸物のクランプに最適
- クランプ、配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業等に
- カッター付きなので、鉄線も切断可能



口先アップ



寸法図

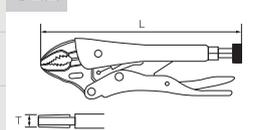

品番コード	全長(L)	頭部厚(T)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	口開き	切断可能 鉄線径	重量	参考価格	JANコード (4963202-)
VW125NA	144mm	8.0mm	ネジ頭φ12mm以下 (ナベ:M2~M4、トラス:M3~M5)	28mm	φ1.2mm	165g	2,210円	087216
VW175NA	188mm	8.8mm		40mm	φ1.6mm	345g	2,940円	087261