

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)



DIAMOND SAW BLADES 'WAVE LASER' (DRY)

レーザー溶接

硬質コンクリート用

- 硬質コンクリート・コンクリート二次製品 (U字溝等)・石材等の切断に
- 国内市場初! 波型チップをレーザー溶接
- 硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ (当社従来品比)し、φ230以上では、エンジンカッター、電動カッターともに鋭い切れ味
- 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りがすぐれています
- 「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、切断時に発生する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保します


切れ味	★★★★★
仕上り	★★★★★
寿命	★★★★★

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
WL105	φ109mm	2.2mm	7mm	φ20mm	φ15mm	11,640円	045711
WL125	φ125mm	2.2mm	7mm	φ22mm	φ20mm	17,130円	049382
WL150	φ151mm	2.2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	23,270円	049443
WL180	φ180mm	2.2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	25,690円	049481
WL200	φ203mm	2.2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	28,110円	049528
WL230	φ230mm	2.7mm	6mm	φ22mm	—	29,640円	049566
WL255305	φ260mm	2.7mm	6mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	36,230円	044318
WL255254	φ260mm	2.7mm	6mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	36,230円	043748
WL25522	φ260mm	2.7mm	6mm	φ22mm	—	36,230円	043786
WL25520	φ260mm	2.7mm	6mm	φ20mm	—	36,230円	043823
WL305305	φ304mm	2.7mm	6mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	43,910円	043861
WL305254	φ304mm	2.7mm	6mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	43,910円	043908
WL30522	φ304mm	2.7mm	6mm	φ22mm	—	43,910円	043946
WL30520	φ304mm	2.7mm	6mm	φ20mm	—	43,910円	043984
WL355305	φ360mm	3.0mm	6mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	60,370円	044028
WL355254	φ360mm	3.0mm	6mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	60,370円	044066
WL35522	φ360mm	3.0mm	6mm	φ22mm	—	60,370円	044103
WL35520	φ360mm	3.0mm	6mm	φ20mm	—	60,370円	044141

※WL25522の穴径は20角穴と兼用。(写真右)
※φ255~φ355mmの22穴と20穴については、「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承ください。



寸法図

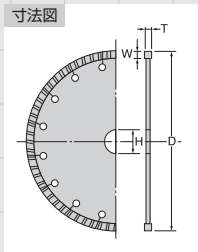

チップ部



WL25522の穴径は20角穴と兼用です。

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)



DIAMOND SAW BLADES, LASER WELDED SEGMENTS (DRY)

レーザー溶接

切れ味タイプ

- コンクリート・コンクリート二次製品 (U字溝等)・ブロック・スレート・ALC・石材等の切断に
- 「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、切断時に発生する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保します
- 高温度でも高い強度を保てる為、難削材切断時の異常発熱に対し、チップ離脱が少なく安全に作業ができます
- 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が十分生かされ、抜群の切れ味を発揮します


切れ味	★★★★
仕上り	★★★
寿命	★★★★★

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
SL105	φ105mm	2mm	7mm	φ20mm	φ15mm	11,640円	013741
SL125	φ126mm	2mm	7mm	φ22mm	φ20mm	17,130円	011150
SL150	φ152mm	2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	23,270円	013659
SL180	φ180mm	2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	25,690円	013963
SL200	φ204mm	2mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	28,110円	014137
SL230	φ231mm	2.5mm	7.5mm	φ22mm	—	29,640円	014250
SL255305	φ258mm	2.5mm	7.5mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	36,230円	014298
SL255254	φ258mm	2.5mm	7.5mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	36,230円	014526
SL25522	φ258mm	2.5mm	7.5mm	φ22mm	—	36,230円	014663
SL25520	φ258mm	2.5mm	7.5mm	φ20mm	—	36,230円	014748
SL305305	φ304mm	2.5mm	7.5mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	43,910円	014786
SL305254	φ304mm	2.5mm	7.5mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	43,910円	014977
SL30522	φ304mm	2.5mm	7.5mm	φ22mm	—	43,910円	015189
SL30520	φ304mm	2.5mm	7.5mm	φ20mm	—	43,910円	015387
SL355305	φ358mm	3.0mm	7.5mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	60,370円	015424
SL355254	φ358mm	3.0mm	7.5mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	60,370円	013062
SL35522	φ358mm	3.0mm	7.5mm	φ22mm	—	60,370円	043724
SL35520	φ358mm	3.0mm	7.5mm	φ20mm	—	60,370円	015431

※SL25522の穴径は20角穴と兼用。(右写真)
※φ255~φ355mmの22穴と20穴については、「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承ください。



寸法図

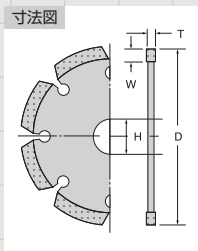

チップ部



SL25522の穴径は20角穴と兼用です。

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。