

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー WLXシリーズ(乾式・湿式)





DIAMOND SAW BLADES 'WAVE LASER WLX SERIES' (DRY・WET)

レーザー溶接

- アスファルト・コンクリート・高配筋コンクリート等の切断に
- エンジンカッターでの乾式アスファルト・コンクリート兼用
(電動カッターでは乾式アスファルトに使用可能で、コンクリートは使用不可)
- 湿式コンクリートカッターにも対応
- 磨耗しやすいアスファルト、ブロック、レンガ等でもロングライフ
(乾式アスファルト切断のライフは5倍以上(当社比))
- 高配筋コンクリートでの切れ味、ライフ重視
- 従来品より、さらに過酷な現場で性能を発揮します
- 「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、熱による基板歪みや、チップ離脱を抑え、安全かつ、スムーズな切断が可能



寸法図

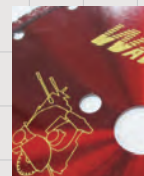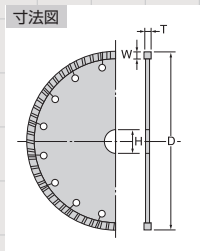

湿式コンクリートカッター対応
φ13通り止め穴付き

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202)
WLX255305	φ260mm	2.7mm	6mm	φ30.5mm	φ27mm・φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	54,510円	065573
WLX305305	φ304mm	2.7mm	6mm	φ30.5mm	φ27mm・φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	65,940円	065498
WLX30520	φ304mm	2.7mm	6mm	φ20mm	—	65,940円	065535
WLX355305	φ360mm	3.0mm	6mm	φ30.5mm	φ27mm・φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	91,290円	065450

※湿式コンクリートカッターご使用の場合は付属リング(φ27mm)を装着してください。
●上記以外の穴径について、別途お問い合わせください。

ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

DIAMOND LASER BLADES (DRY)

レーザー溶接


経済性重視のバリュータイプ

- ハンドタイプ エンジンカッター向け
- コンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、スレート、ALC等の切断・解体に
- チップ接合もレーザー溶接で安全 ● 切れ味もバツグン

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202)
SLK10305	φ255mm	2.4mm	7mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	18,860円	075176
SLK10254	φ255mm	2.4mm	7mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	18,860円	045407
SLK1022	φ255mm	2.4mm	7mm	φ22mm	—	18,860円	075213
SLK1020	φ255mm	2.4mm	7mm	φ20mm	—	18,860円	075251
SLK12305	φ305mm	2.8mm	7mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	19,960円	045445
SLK12254	φ305mm	2.8mm	7mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	19,960円	075299
SLK1222	φ305mm	2.8mm	7mm	φ22mm	—	19,960円	075336
SLK1220	φ305mm	2.8mm	7mm	φ20mm	—	19,960円	075374
SLK14305	φ355mm	3.2mm	7mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	31,060円	045483
SLK14254	φ355mm	3.2mm	7mm	φ25.4mm	φ22mm・φ20mm	31,060円	075411
SLK1422	φ355mm	3.2mm	7mm	φ22mm	—	31,060円	075442
SLK1420	φ355mm	3.2mm	7mm	φ20mm	—	31,060円	075480

※SLK1022の穴径は20角穴と兼用。(右写真)
※φ255~φ355mmの22穴と20穴については、「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承ください。

寸法図

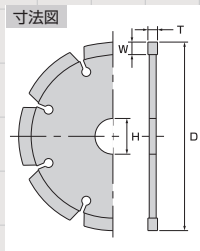

SLK1022の穴径は20角穴と兼用です。

ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)φ305mm

DIAMOND SAW BLADES 'KITTAO' (DRY)


レーザー溶接

価格も性能もおもい切り!の新シリーズ

- コンクリート製品全般・ブロック・スレート・レンガ・瓦・タイル等の切断に
- LOBSTERブランドでこの価格
- 切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現しました

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202)
SK305305	φ305mm	2.8mm	7.0mm	φ30.5mm	φ25.4mm・φ22mm・φ20mm	10,850円	088343

寸法図

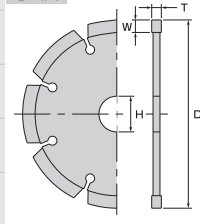

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。

ダイヤモンド
ホイール・ノコ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ