

フランジタイプ / オフセットタイプ


ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ フランジタイプ(乾式)

skywave

DIAMOND SAW BLADES 'SKY WAVE EXTRA (FLANGE TYPE)' (DRY)

- コーナー切り、凹凸面の切断修正、立上げパイプの切捨て、通常切断もOK
- 取り付けはスパナ不要の簡単なねじ込み式
- **コンクリート・タイル・瓦・窯業系サイディング・ブロック・スレート・モルタル・レンガ**等の切断に
- 電動工具のロックナットに当たらず、壁と床面の角部のコーナー切断ができます
- ウェーブ形状で振動が少なく、美しい仕上がりが得られます


切れ味	★★★★
仕上り	★★★★
寿命	★★★★

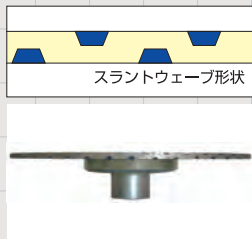

スラントウェーブ形状

横方向


● 連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状の為、スピーディに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。

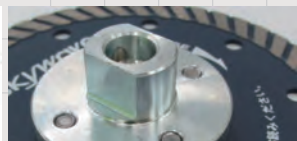


フランジ部




取り付け例

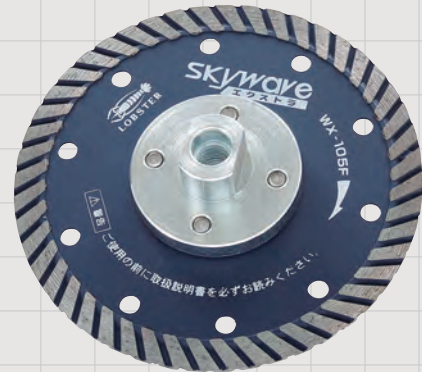

フランジタイプ

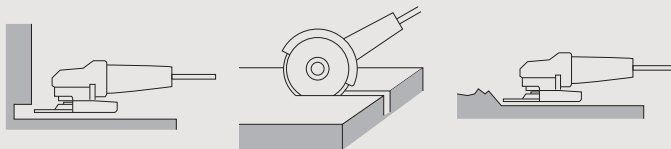

※カッター側面を使用した研削は厳禁、切断のみにご使用ください。

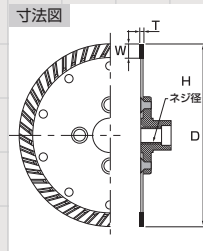


品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
WX105F	φ105mm	2.0mm	8mm	ねじM10	—	10,540円	083607
WX125F	φ127mm	2.0mm	7mm	ねじM16	—	15,150円	083652

ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)


LASER

DIAMOND SAW BLADES, LASER WELDED SEGMENTS CORNER CUTTER (DRY)

 - **コンクリート・ブロック**等のコーナー切りや切断に
- オフセット形状のため、電動工具のロックナットに当たらず、コンクリート・ブロック等の壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります




レーザー溶接

 

オフセットタイプ



取り付け例

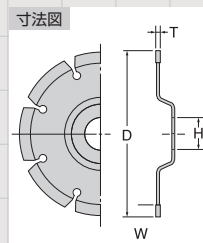

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
SLO105	φ105mm	2.3mm	7mm	φ20mm	φ15mm	11,640円	034678
SLO125	φ126mm	2.3mm	7mm	φ22mm	φ20mm	17,130円	034715

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。