

### リフォームシリーズ

## ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)



DIAMOND SAW BLADES, 'V' CUTTER (DRY)


- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- チップがV型先細形状の為、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます
- VKはコストパフォーマンス重視タイプ



V105



VK105

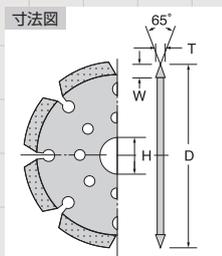


品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
V105	φ108mm	10mm	10mm	φ20mm	φ15mm	26,340円	021234
VK105	φ108mm	10mm	10mm	φ20mm	φ15mm	19,540円	075015

## ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)



DIAMOND SAW BLADES, 'U' CUTTER (DRY)


- コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適
- 研削断面がU型のため、壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます
- 複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます
- UKはコストパフォーマンス重視タイプ

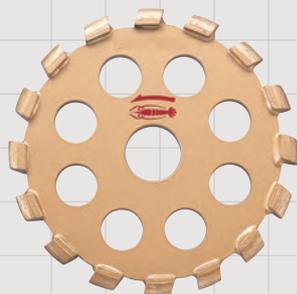

U105



UK105

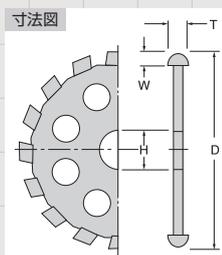

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
U105	φ105mm	10mm	7mm	φ20mm	φ15mm	32,940円	034630
UK105	φ105mm	10mm	7mm	φ20mm	φ15mm	21,960円	075053

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。

ダイヤモンド  
ホイール・ノコ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ