

ダイヤモンド
ホイール・ブレード

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

DIAMOND SAW BLADES FOR CIVIL ENGINEERING (WET)


●ダイヤモンド土木用ブレードは、コンクリートカッター等に取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードで、**アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ**・その他各種建築構造物の切断に広く利用できます

アスファルト・コンクリート兼用 消音タイプ(ACC)

- 焼入れ合わせ基板を採用し、**体感騒音70%カット**(当社データ比) 作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適
- 切れ味重視のハイパフォーマンスタイプ。もちろん耐久性もOK
- コンクリートの切れ味も重視

品番コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング 穴径	硬質 チップ数	参考価格	JANコード (4963202-)
ACC10	10インチ	φ255mm	2.8mm	7mm	φ27mm	φ22mm	3	33,560円	079792
ACC12	12インチ	φ305mm	3.2mm	7mm	φ27mm	-	3	34,800円	079839
ACC14	14インチ	φ355mm	3.2mm	7mm	φ27mm	-	3	47,770円	079877

寸法図

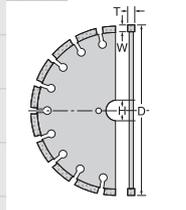

●アスファルト・コンクリート兼用の消音タイプ



●アスファルト・コンクリート兼用



●アスファルト用



●コンクリート用



アスファルト・コンクリート兼用 標準品(AC)

品番コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング 穴径	硬質 チップ数	参考価格	JANコード (4963202-)
AC1022	10インチ	φ256mm	2.5mm	6mm	φ22mm	-	3	28,540円	037297
AC1027	10インチ	φ256mm	2.5mm	6mm	φ27mm	φ22mm	3	28,540円	037280
AC12	12インチ	φ306mm	3mm	6mm	φ27mm	-	3	29,640円	037303
AC14	14インチ	φ368mm	3mm	6mm	φ27mm	-	4	41,490円	037310
AC16	16インチ	φ418mm	3mm	6mm	φ27mm	-	4	50,490円	041676
AC18	18インチ	φ469mm	3mm	6mm	φ27mm	-	5	65,200円	041713

アスファルト用 高級品(AX)

品番コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング 穴径	硬質 チップ数	参考価格	JANコード (4963202-)
AX1022	10インチ	φ258mm	2.5mm	7mm	φ22mm	-	5	34,530円	037129
AX1027	10インチ	φ258mm	2.5mm	7mm	φ27mm	φ22mm	5	34,530円	037112
AX12	12インチ	φ308mm	3mm	7mm	φ27mm	-	6	37,720円	037136
AX14	14インチ	φ370mm	3mm	7mm	φ27mm	-	7	46,500円	037143
AX16	16インチ	φ420mm	3mm	7mm	φ27mm	-	8	56,090円	037150
AX18	18インチ	φ471mm	3mm	7mm	φ27mm	-	9	68,760円	037167

コンクリート用 高級品(CX)

品番コード	呼外径	D	T	W	H	付属リング 穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
CX1022	10インチ	φ258mm	2.5mm	7mm	φ22mm	-	37,020円	037242
CX1027	10インチ	φ258mm	2.5mm	7mm	φ27mm	φ22mm	37,020円	037235
CX12	12インチ	φ308mm	3mm	7mm	φ27mm	-	40,310円	037259
CX14	14インチ	φ370mm	3mm	7mm	φ27mm	-	50,090円	037266
CX16	16インチ	φ420mm	3mm	7mm	φ27mm	-	59,570円	037273

ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)

DIAMOND SAW BLADES FOR CIVIL ENGINEERING (WET)

経済性重視のバリュータイプ


- アスファルト、コンクリート路面、ブロック、レンガ等の切断に
- コンクリートの切れ味も重視



アスファルト・コンクリート兼用 バリュータイプ

品番コード	D	T	W	H	付属リング 穴径	硬質 チップ数	参考価格	JANコード (4963202-)
ACK10	φ255mm	2.8mm	7mm	φ27mm	φ22mm	3	18,860円	045520
ACK12	φ305mm	3.2mm	7mm	φ27mm	-	3	19,960円	044486
ACK14	φ355mm	3.2mm	7mm	φ27mm	-	3	31,060円	044615
ACK16	φ418mm	3.2mm	7mm	φ27mm	-	4	45,910円	044653

寸法図

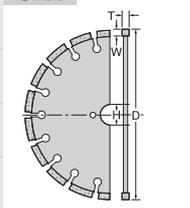

各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。