



エビバイメタルホルソー

BI METAL HOLE SAWS

コードレス インパクト ドライバー 対応!!

- 不等ピッチ刃型でスムーズな穴あけが可能
- 低価格で高性能
- 抜群の切れ味・切り口で長寿命
- 切り屑排出専用スプリングでカスの引っかかりを防止。作業性が大幅アップ。スプリングを外せば、有効長23.5mmまでの木材、樹脂等の深穴あけが可能
- 六角軸採用。充電工具にワンタッチ脱着(電気ドリルも使用OK)
- 刃先に耐熱、耐久性にすぐれたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現。切り口も抜群

寸法図

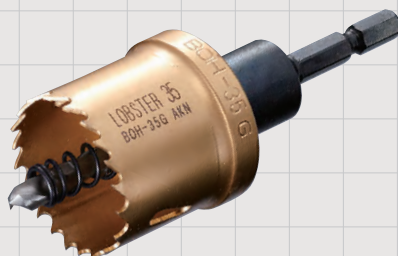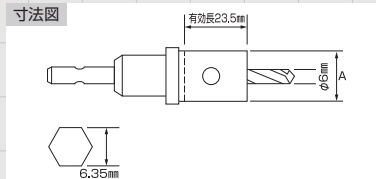

軸	品番コード	刃先径(A)	参考価格	JANコード (4963202-)
六角軸 6.35mm	BOH15G	φ15mm	2,390円	077415
	BOH16G	φ16mm	2,390円	077453
	BOH17G	φ17mm	2,390円	077491
	BOH18G	φ18mm	2,390円	077538
	BOH19G	φ19mm	2,390円	077576
	BOH20G	φ20mm	2,580円	077613
	BOH21G	φ21mm	2,580円	077651
	BOH22G	φ22mm	2,580円	077699
	BOH23G	φ23mm	2,580円	077736
	BOH24G	φ24mm	2,580円	077774
	BOH25G	φ25mm	2,940円	077811
	BOH26G	φ26mm	2,940円	077859
	BOH27G	φ27mm	2,940円	077897
	BOH28G	φ28mm	2,940円	077934
	BOH29G	φ29mm	2,940円	077972
	BOH30G	φ30mm	3,680円	077309
	BOH31G	φ31mm	3,680円	077347
	BOH32G	φ32mm	3,680円	077385
	BOH33G	φ33mm	3,680円	077422
	BOH34G	φ34mm	3,680円	077460
BOH35G	φ35mm	3,680円	077507	


■ 適応被削材

- 薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造大理石等幅広い材料の穴あけ

※ ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないでください

■ 適用工具

- 電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバー

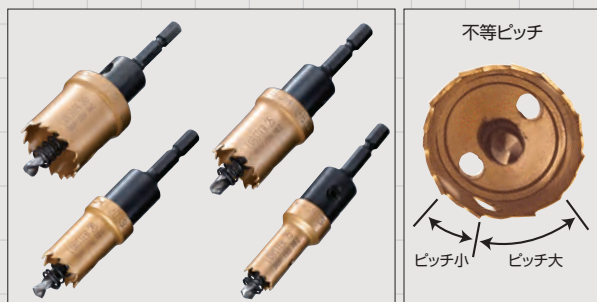

エビバイメタルホルソーセット

	品番コード	セット内容	参考価格	JANコード (4963202-)
電材 Aセット	BOH-ASET	21×2ヶ 27×2ヶ 33×1ヶ	14,690円	078320
電材 Bセット	BOH-BSET	22×2ヶ 28×2ヶ 34×1ヶ	14,690円	078368
設備 セット	BOH-CSET	25、28、 30、32、 35各1ヶ	16,890円	078405



ダイヤモンド
ホイール・コ
ナ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ