

MICRO GRINDER

電子制御マイクログラインダー

コンパクト設計に秘めたハイテク、
ハイパワー、ハイクオリティ。
作業性の大幅アップを実現します。

リユーターゴールドII

LG II-22
LG II M-22
+
LG II C-22

モーターユニット

LG II M-22
(コレットチャック式)

 

- 4,000~38,000min⁻¹
- 無段変速

- コンパクトなボディーで0.0333N・m (270g-cm)の高トルクタイプ。
- ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセッティングを回すだけで行えます。

パワーユニット

LG II M-22


- 持ち運びに便利なキャリングハンドル付。
- 4,000~38,000min⁻¹ (rpm)の範囲で変速できます。
- 正転・逆転が可能です。
- フットスイッチ (オプション) が使えます。

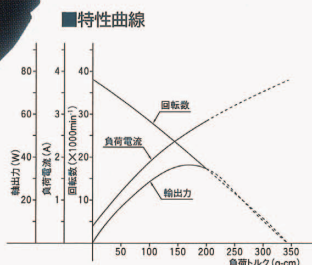

●標準コレットチャック φ2.34・φ3.0

■仕様 ●モーターユニット ※ご使用に際しましてはパワーユニット (LG II C-22) が必要です。

品番	無負荷回転数 min ⁻¹	入力電圧 DCV	無負荷電流 A	最大負荷電流 A	最大トルク N・m	最大入力 W	重量 g
LG II M-22	4,000~ 38,000	5~30	0.30	2.5	0.0333	70	200

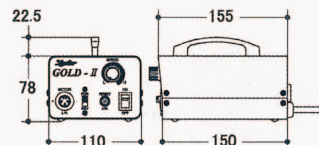

■仕様 ●パワーユニット

品番	電源	定格入力 VA	ヒューズ A	重量 kg
LG II C-22	AC100V 50/60Hz	35	1.5	2.3