

HEAVY UNIT

ヘビーユニット

最大軸径φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。
ハードな加工に最適のハンドピースです。

※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-800N)が必要です。

- 先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
- 作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。

LEM-30HN
高トルク
ハイスピード

■取付可能なハンドピース


● 1,500~30,000R.P.M.

LEM-15HN
高トルク
ミドルスピード

■取付可能なハンドピース

● 700~15,000R.P.M.

■写真の先端工具は別売です。

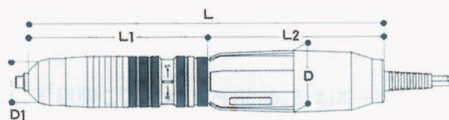

適応コレットチャック Hシリーズ φ6.0標準付属

●仕様

品番	無負荷回転数 R.P.M	入力電圧 D.C.V	無負荷電流 D.C.A	最大停止トルク g cm	消費電力 W	重量 g	寸法 mm				
							L	L1	L2	D	D1
LEM-30HN	1,500~30,000	1.5~30	0.35	660	93.4	320	170.5	91	79.5	31.6	21
LEM-15HN	700~15,000	1.5~30	0.20	920	84.1	320	170.5	91	79.5	31.6	21

