


- 先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
- ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
- 作業に合わせて90°120°の角度とヘッドの大きさ、トルク、回転数が選べます。

LEM-15GLLN
高トルク
ミドルスピード

●700~14,400R.P.M.


■取付可能なハンドピース

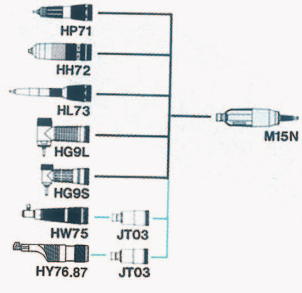

LEM-30JGLLN
超高トルク
ロースピード


●380~7,600R.P.M.

■取付可能なハンドピース

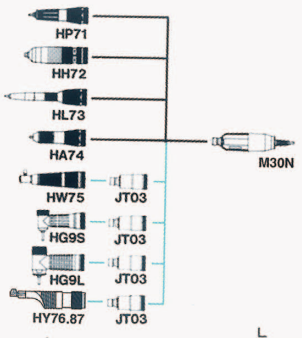

■写真の先端工具は別売です。

- アングルハンドピースは15,000R.P.M.以下でご使用下さい。
- 減速ジョイントを使用せずにお使いの場合は15,000R.P.M.以下でご使用下さい。

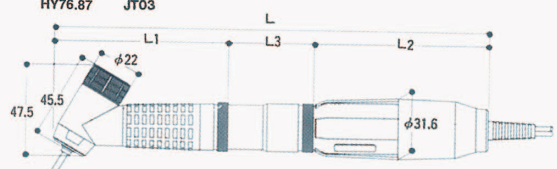

適応コレットチャック Pシリーズ φ2.34、φ3.0標準付属

●仕様

品番	無負荷回転数 R.P.M.	入力電圧 D.C.V	無負荷電流 D.C.A	最大停止トルク g cm	消費電力 W	重量 g	寸法 mm			
							L	L1	L2	L3
LEM-15GLLN	700~14,400	1.5~30	0.20	920	84.1	380	169.5	90.0	79.5	
LEM-30JGLLN	380~7,600	1.5~30	0.35	2,370	93.4	490	213.5	90.0	79.5	44

