


小型、軽量90°アングルヘッドです。
狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。

LEM-15GSN
ミドルスピード

●700~14,200R.P.M.


■取付可能なハンドピース

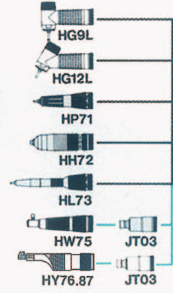

LEM-08GSN
ロースピード

●370~7,500R.P.M.



■取付可能なハンドピース

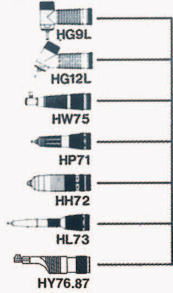

LEM-30JGSN
ロースピード


●370~7,500R.P.M.

■取付可能なハンドピース

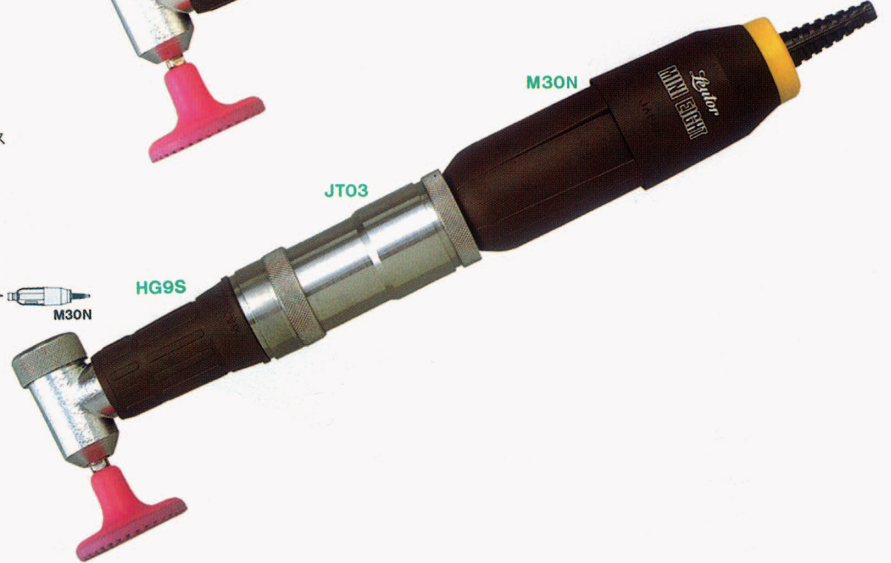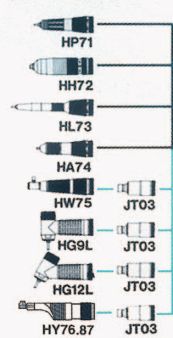

■写真の先端工具は別売です。

- アングルハンドピースは15,000R.P.M.以下でご使用下さい。
- 減速ジョイントを使用せずにお使いの場合は15,000R.P.M.以下でご使用下さい。

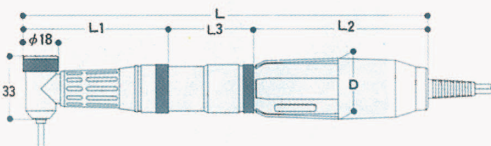

●仕様

品番	無負荷回転数 R.P.M.	入力電圧 D.C.V	無負荷電流 D.C.A	最大停止トルク g cm	消費電力 W	重量 g	寸法 mm				
							L	L1	L2	L3	D
LEM-15GSN	700~14,200	1.5~30	0.20	920	84.1	270	153.5	74	79.5	31.6	
LEM-08GSN	370~7,500	1.5~30	0.07	980	32.0	270	153.5	74	79.5	31.6	
LEM-30JGSN	370~7,500	1.5~30	0.35	2,370	93.4	380	197.5	74	79.5	44	31.6

適応コレットチャック Gシリーズ φ2.34、φ3.0標準付属