

BELT SANDER



ベルトサンダー

エンドレスベルトの回転によりダイカスト、鉄、プラスチック、木材などのバリ取り研削、研磨作業に適しています。

※ご使用に際しましてはパワーユニット(LEC-800N)が必要です。

- ベルト速度を作業に合わせて0.4~12m/secまで自由に調整出来ます。
- 2種類のベルトアームがあり、作業に応じて簡単に、交換使い分けが出来ます。
- ベルトの種類が豊富で、ベルトの取替えも簡単です。

BS-12

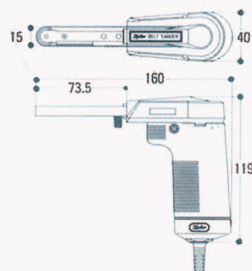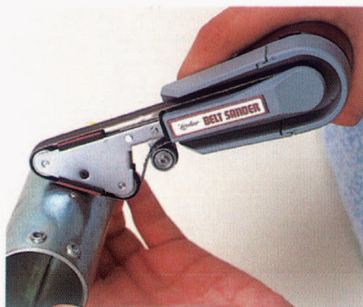

■交換用ベルトアーム

品名	品番	形状	適応ベルト幅
7mm用ベルトアーム	BA07	 厚さ 7mm	6mm 8mm
アングルアーム (オプション)	BA45	 厚さ 7.5mm	6mm 8mm

●仕様

品番	ベルトスピード (M/SEC)	モーター回転数 R.P.M	入力電圧 D.C.V	無負荷電流 A.D.C	消費電力 W	重量 g
BS-12	0.4~12.0	700~15,000	1.5~30	0.45	53	400