



軸付グリーンカーボ ランダムゴム砥石

Green-carborundum-rubberized
polishing points





★ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に適しています。

- 特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。
- 従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。
- 目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。

R

弾性砥石

軸径 **φ2.34** 最高回転数 **30,000R.P.M**



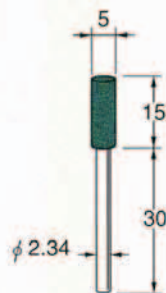
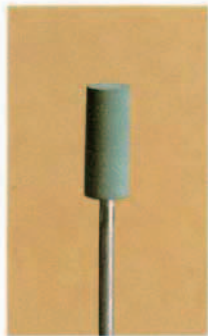


砥粒の材質 **GC** 結合剤 **R**

| | |
|-----------|-------|
| # 46 (赤) | R3211 |
| # 90 (青) | R3212 |
| # 220 (緑) | R3213 |

ケース入数 **10**

軸径 **φ3.0** 最高回転数 **20,000R.P.M**

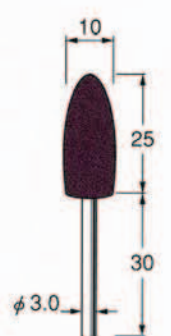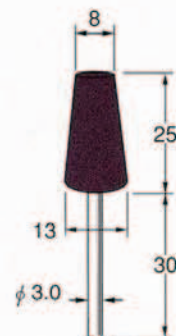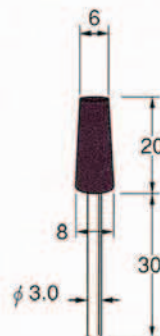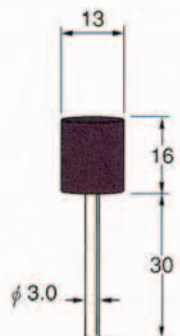

砥粒の材質 **GC** 結合剤 **R**

| | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| # 46 (赤) | R3311 | R3321 | R3331 | R3341 |
| # 90 (青) | R3312 | R3322 | R3332 | R3342 |
| # 220 (緑) | R3313 | R3323 | R3333 | R3343 |

ケース入数 **10**

ケース入数 **5**