

軸付ラビン砥石 (一般用)

Rubber polishing points

芝麻弹性橡胶磨头



一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に
適しています。



- 弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
- 被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径




ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度


grind (metal)

steel stainless hardening-steel

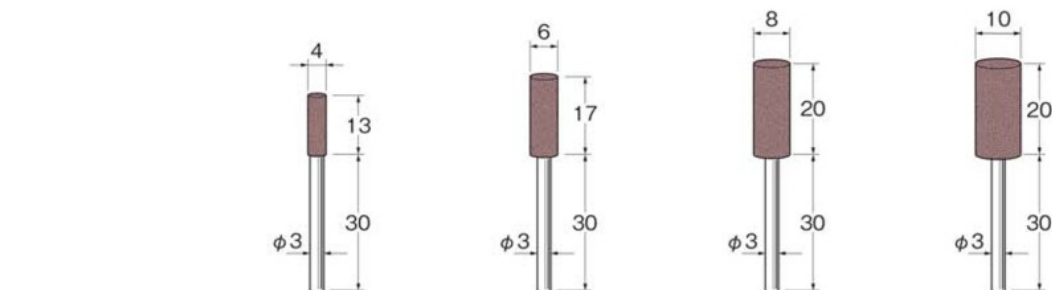

# 80	R4311	R4321	R4331	R4341
#120	R4312	R4322	R4332	R4342
#180	R4313	R4323	R4333	R4343
#220	R4314	R4324	R4334	R4344
#320	R4315	R4325	R4335	R4345

R
弾性砥石

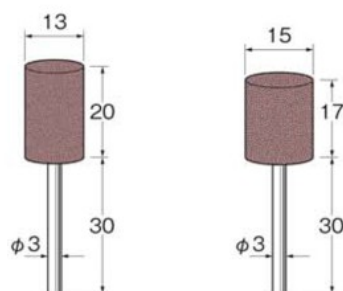

# 80	R4351	R4361
#120	R4352	R4362
#180	R4353	R4363
#220	R4354	R4364