

# 360°、なめらかな回転


360° smooth rotation

## 回転ステージ Rotational stage



手でしっかりとなめらかに 360°回転するステージです。  
逆さまに取り付けても使用可能です。

This stage can be smoothly rotated manually through 360°.  
It can even be used upside down.

### KTS-40

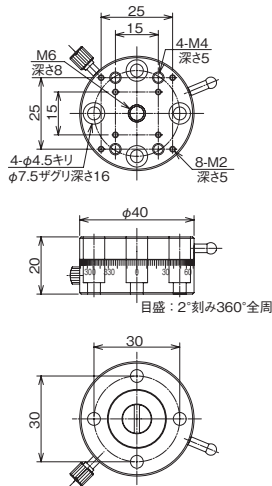

### KTS-60

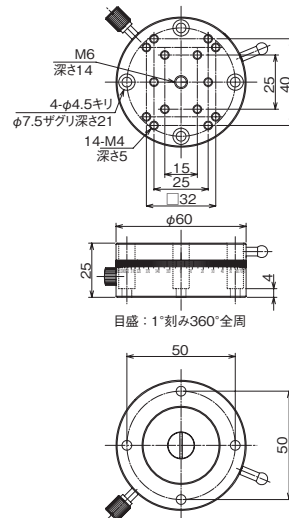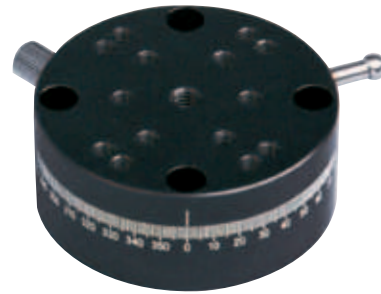

### 回転式 Rotating type

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (°) Degree of movement (°)	偏心量 (mm) Eccentricity (mm)	耐荷重 N (kgf) Load bearing N (kgf)	目盛最小読取 (°) Minimum scale reading (°)	自重 (kg) Weight (kg)
KTS-40	φ 40	360°	0.05	49.0 (5)	2°	0.06
KTS-60	φ 60	360°	0.05	68.6 (7)	1°	0.2

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト  
※ 付属ネジ M4 × 8 六角穴付ボルト・4本 SUSXM7

\*Material: stage body: aluminium alloy, surface treatment: matt black alumite  
\*Accessory screws M4 x 8 Hexagonal bolts – 4 SUSXM7