

± 20° の低価格な簡易傾斜ステージ


± 20° low price simple tilt stage

傾斜ステージ Tilt stage

傾斜ステージは、± 20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。

The tilt stage is a simple ± 20° stage. With a seesaw tilt action, it can be fixed in any position with a Clamp lever.

AIC-60

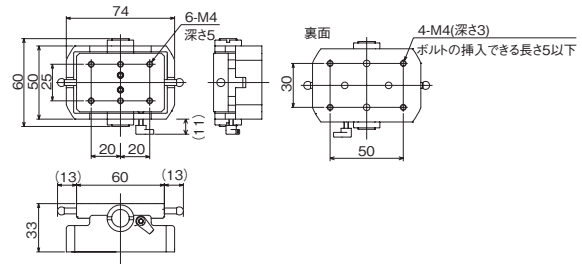

● 優れた操作性


Excellent operability

XYR-90と組み合わせればX・Y・回転・傾斜の一体型複合ステージが低価格で構成可能です。

Combination with XYR-90 allows you to configure a single body compound stage at low cost, with rotation and tilt along X and Y axes.

XYR-90 との組み合わせ例

Examples of combination with XYR-90

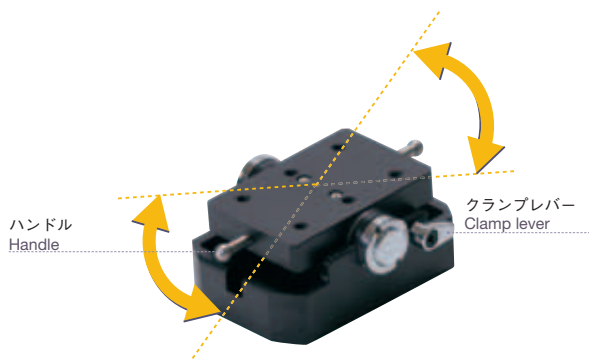

傾斜式 Tilt type

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (°) Degree of movement (°)	耐荷重 N (kgf) Load bearing N (kgf)	自重 (kg) Weight (kg)
AIC-60	40 × 60	± 20°	29.4 (3)	0.22

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…梨地黒アルマイト

*Material: stage body: aluminium alloy, surface treatment: matt black alumite