





●MJ型(セットスクリュ止め):外径6,9,13,15,19,25 型寸法図

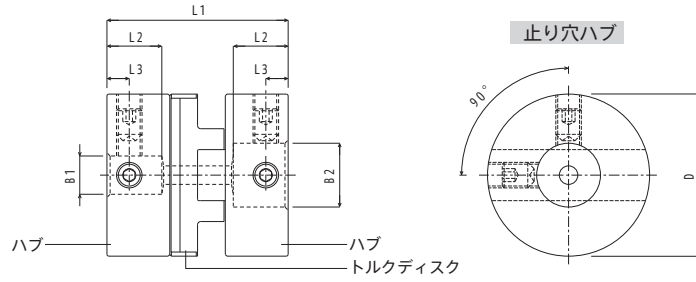

ハブ=すべて止り穴タイプ  
トルクディスク=すべて止り穴タイプ  
(注.19型、25型のみオプションにて貫通穴タイプ応需)

●MJ型(セットスクリュ止め):外径33,41,50,57 型寸法図

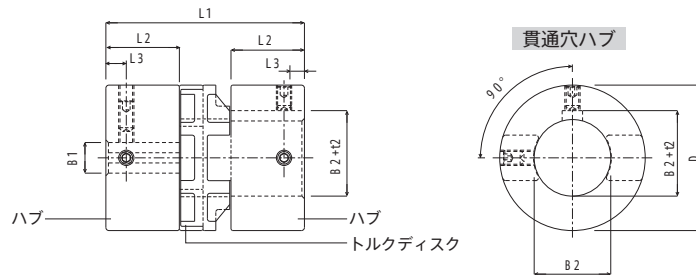

ハブ=すべて貫通穴タイプ  
トルクディスク=すべて止り穴タイプと貫通穴タイプがありますのでご発注の際に選択して下さい。  
50型と57型は最初から新JISキー溝付きが標準。  
従ってこのタイプの場合、逆にキー溝不要の場合は「丸穴で」とか「キー溝なしで」のようにご発注の際にご指示下さい。  
(注.他の型式キー溝加工は、オプションにて応需)

■MJ型(セットスクリュ止め)寸法一覧

型番	外径 D	全長 ±0.4 L1	穴深さ L2	スクリュ 位置 L3
MJ-6	6.4	12.7	3.8	2.3
MJ-9	9.5	12.7	3.8	2.3
MJ-13	12.7	15.9	4.3	2.3
MJ-15	15.0	25.9	8.1	2.5
MJ-19	19.1	22.0	6.3	2.7
MJ-25	25.4	28.4	8.6	3.5
MJ-33	33.3	48.0	15.0	5.0
MJ-41	41.3	50.8	18.1	6.0
MJ-50	50.0	59.7	20.8	7.0
MJ-57	57.0	77.8	28.8	8.0

ハブもトルクディスクもオール貫通穴をご要望の場合は、下記の例のように形式末尾に「-TB」を付けて下さい。

例) MJ - 41 - 12 × 14 - TB

この場合ハブ =貫通穴タイプ  
トルクディスク =貫通穴タイプ) となります。

トルクディスクの貫通穴タイプは、33型、41型、50型、57型では標準在庫。  
19型、25型、70型、88型はオプションにて応需(追加加工必要)。

■MJ型(セットスクリュ止め)ハブ内径一覧

型番	ハブ																														トルクディスク									
	内径B 1, B 2mm (+0.03 -0.00)															インチ内径															止り穴タイプ	貫通穴タイプ (-TB)								
	HS	2	2.5	3	4	4.5	5	6	7	8	9	9.5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	1/8	3/16			1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4		
MJ-6	●	●	●																																		●			
MJ-9	■			●	●	●	●																															●		
MJ-13	■			●	●	●	●	●																														●		
MJ-15	■			●	●	●	●	●																														●		
MJ-19	■			●	●	●	●	●	●																													●	△	
MJ-25	■						●	●	●	●	●	●	●	●																								●	△	
MJ-33	■										○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△															●	○	
MJ-41	■										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																●	○	
MJ-50												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										●	○	
MJ-57													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										●	○

■印(HS)は、形状だけ作られた内径未加工品。●印は、止り穴タイプ。○印は、貫通穴タイプ。△印は、オプションにて応需。  
内径2.5、4.5、9.5、及びインチ内径製品は、標準価格になります。  
MJ-6型、MJ-9型のセットスクリュは、片側1ヶ所のみ。それ以外のタイプは、片側2ヶ所(90°)セットスクリュ付きです。  
ハブ2個とトルクディスク1個の組合せで1セットの製品になります(トルクディスクは、止り穴/貫通穴の選択をして下さい)。