



スチール製 ローラコンベヤ (NBタイプ) Mシリーズ

R-4832NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ

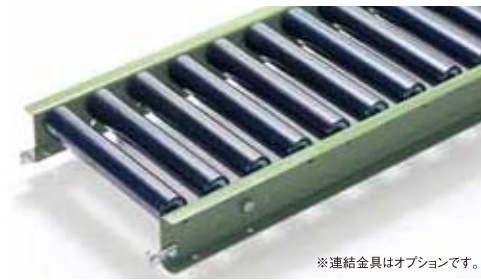

※連結金具はオプションです。

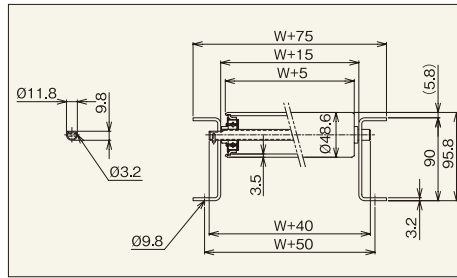

(単位mm)


| 名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H) | 機 長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| R-4832NB | 48.6×3.5 (黒) 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月 | [90×30×3.2 95.8 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 100~1,000 フリーサイズ 製作可能 | 75・100 150・200 | 900 |

R-5714NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ



※連結金具はオプションです。

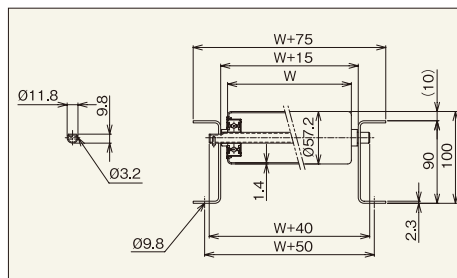

(単位mm)


| 名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H) | 機 長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| R-5714NB | 57.2×1.4 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月 | [90×30×2.3 100 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 100~1,000 50とび | 75・100 150・200 | 900 |

R-5721NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ



※連結金具はオプションです。

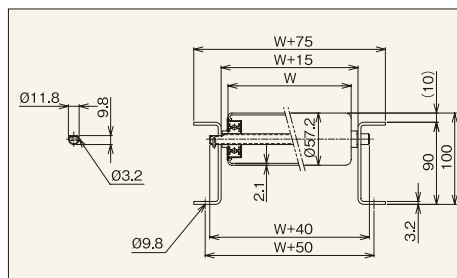

(単位mm)


| 名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H) | 機 長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| R-5721NB | 57.2×2.1 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月 | [90×30×3.2 100 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 100~1,000 50とび | 75・100 150・200 | 900 |

R-6023NB

NBタイプ 規格ベアリング入りローラ



※連結金具はオプションです。

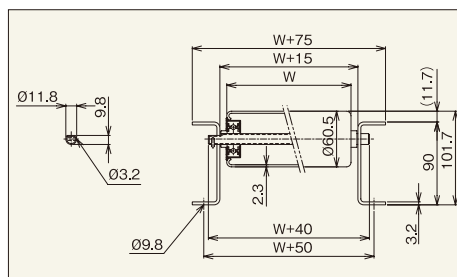

(単位mm)

| 名称記号 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸 外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高(H) | 機 長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| R-6023NB | 60.5×2.3 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 丸・半月 | [90×30×3.2 101.7 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 100~1,000 50とび | 75・100 150・200 | 900 |