

 
# ベルゴッチ新シリーズ

新しいベルゴッチシリーズが誕生。  
 駆動部には透明カバーを採用、チェーンの  
 緩みやベルトの張りも一目でわかり、  
 給油もカバーを外すことなく  
 簡単に行うことができます。



※脚はオプションです  
 (標準色シルバー)

## 標準ベルト(拡大写真)



# Model 34-SI 34フレーム スタンダードモデル

## SIZE 標準仕様

ベルト幅(公称)	(単位 mm)										
	50	75	100	150	200	250	300	350	400	500	600
機幅	90	115	140	190	240	290	340	390	440	540	640
機長	MIN. 500 ~ MAX. 6,000		MIN. 500 ~ MAX. 8,000								

※ベルト幅300mmまではアルミ一体型フレームを使用します。350mm以上はアルミ分割フレーム+SSスリ板方式となります。  
 ※ベルト幅は、10mm単位で製作可能です(準標準)。アルミ分割フレーム+SSスリ板方式となります。

## SELECT 型式の選び方

**Model 34** - **SI** - **300** - **2,000** - **H1** - **A40**


数字/ フレーム厚み (mm)      S:スタンダード/ I:センタードライブ      ベルト幅 (mm)      機長 (mm)      定速/ T 変速/ H 数字/速度記号      A (AC100V単相) B (AC200V単相) C (AC200V三相) 数字/モータ出力 (25W-40W-60W-90W)

機高	169	モータ出力	25W、40W、60W、90W
ベルト速度	定速 変速	電源	AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相)(定速)
搬送能力	搬送能力グラフ参照	ベルト(標準)	ポリウレタン製1P(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
オプション	脚、ガイド…他		

(単位 mm)

- ベルト幅の実寸は、上記公称ベルト幅より5mm狭く、機長4mを越える場合と、ベルト幅500、600モデルは10mm狭くなります。
- 6mを越える機長の場合、中間テイクアップユニットが付きまます。

## 搬送能力グラフ(定速) 機長3,000 ベルト幅300

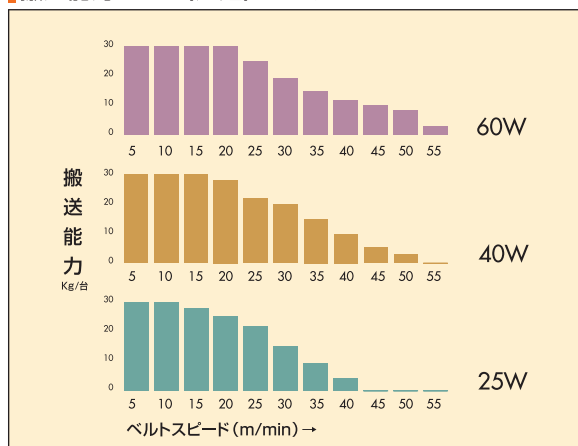

■ グラフは水平分散荷重時の能力です。袋物の搬送は、40%以下の設定でご使用下さい。  
 ■ 搬送能力は、諸条件で変動します。

