

# 自在方向転換機

## TB-A25



## TB-80B


(重荷重用ボール  
キャスターテーブル)



方向転換機

## B-A18


(ボールキャスター)

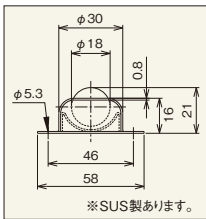

耐荷重20kg

## B-A25


(ボールキャスター)

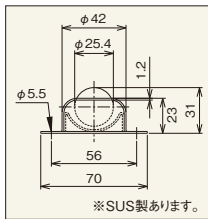

耐荷重25kg

## B-B40


(単輪キャスター)

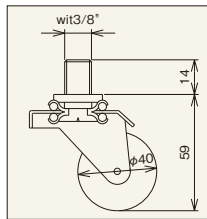

耐荷重20kg


## B-C38

(双輪キャスター)

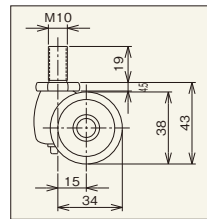


耐荷重60kg

## B-80A

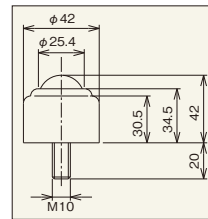

耐荷重80kg

## B-80B

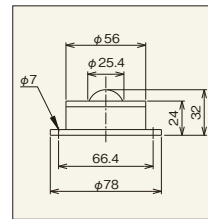

耐荷重80kg

(単位mm)

名称記号	テーブルサイズ	キャスター間隔 P	機高H 最低~最高
TB-A18	320□~1,040□	45	51~1,000
TB-A25	300□~1,000□	75・100・150	100~1,000
TB-B40	300□~1,000□	100・150	100~1,000
TB-C38	300□~1,000□	100・150	100~1,000
TB-80B	1,000□~2,000□	200・300・400	200~1,000

※上記以外の特殊仕様も製作致します。

# プレートベヤー

## PB-25



## PB-80B



(単位mm)

名称記号	フレーム寸法	フレーム全長 L	キャスターピッチ P	キャスター1個 当たり耐荷重(kg)
PB-25	□25×75×2.3	300~1,000	75・100・150	25
PB-80B	□30×90×4.5	1,000~3,000	200・300・400	80