



W-26PMO

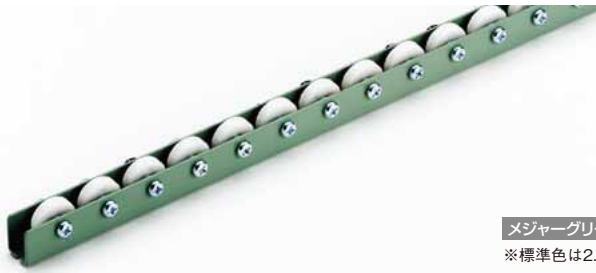


メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

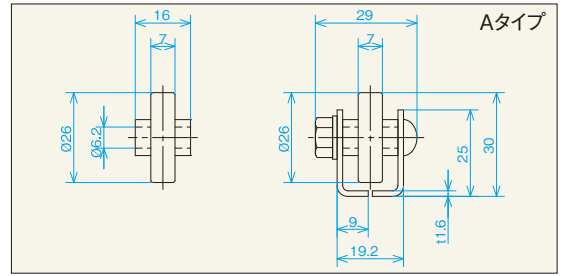


(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状 h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
W-26PMO	26×7×6.2×16	⊕ M6×25L	┌ 25×19.2×9×29×1.6	30	1,000・1,500 2,000	30・35	1,000 1,200	30	アセタール製

W-26PML

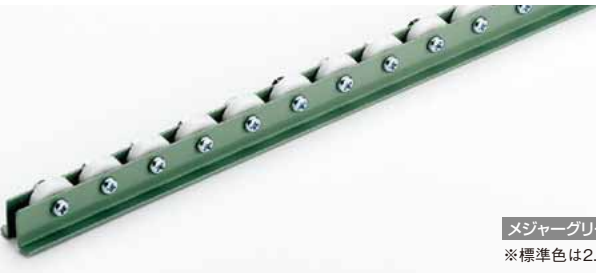

メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

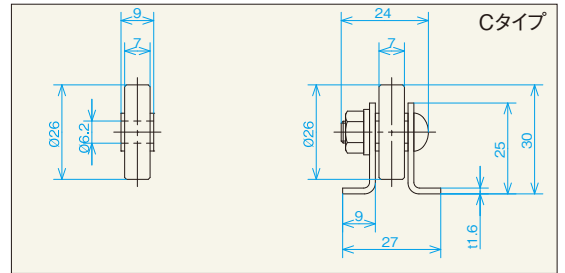


(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状 h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
W-26PML	26×7×6.2×9	⊕ M6×20L	┌ 25×27×9×24×1.6	30	1,000・1,500 2,000	30・35	1,000 1,200	30	アセタール製

W-36PS



メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

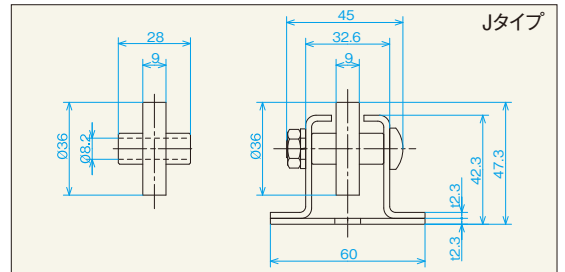


(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状 h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
W-36PS	36×9×8.2×28	⊕ M8×40L	┌ 42.3×60×32.6×45×2.3	47.3	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	10	アセタール製 単列型

WB-36PS



メジャーグリーン
※標準色は2.5G6/3近似色です。

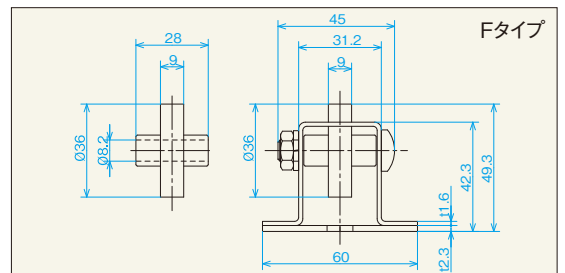

(単位mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状 h×W1×W2×W3×t	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	備 考
WB-36PS	36×9×8.2×28	⊕ M8×40L	┌ 42.3×60×31.2×45×1.6 2.3	49.3	1,800・2,400 3,000	50・75・100	—	10	アセタール製

⓪+ナベ