


特長

アルミフレームキットホイールコンベヤ


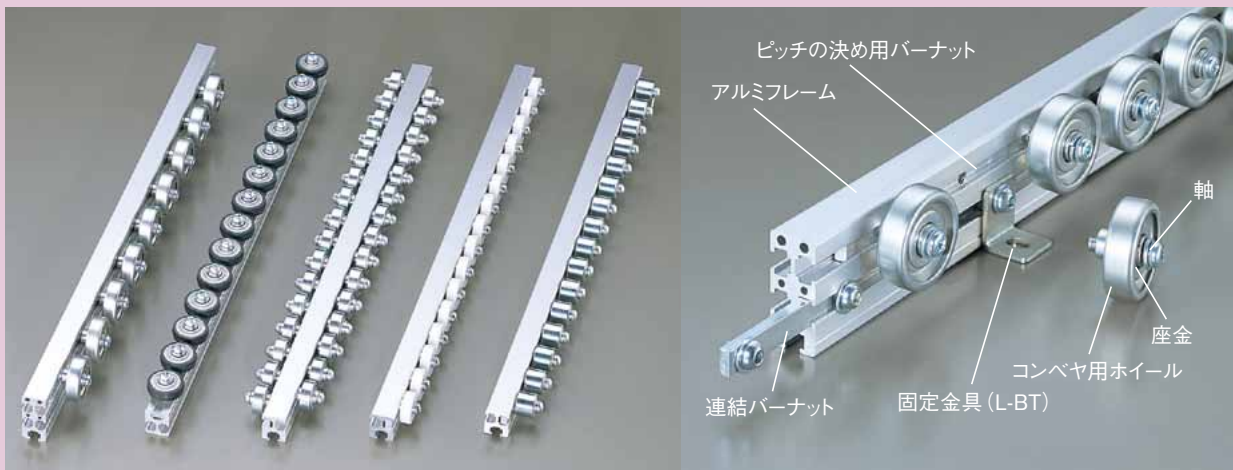


※写真は左よりWA45S-38TS-K・WA25G-30RB・WA25W-25BS・WA25S-26PML・WA25S-2015BSです。

※連結バーナット・固定金具はオプションです。



WA 25 S - 2015TS - 1000L - 30P

フレーム仕様
25:25Hフレーム
45:45Hフレーム
S:単列型
W:千鳥型
G:ガイド型
ホイール型式
機長
ホイール間隔

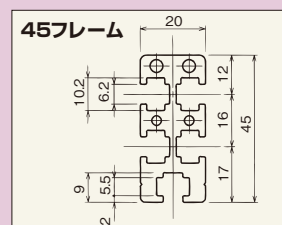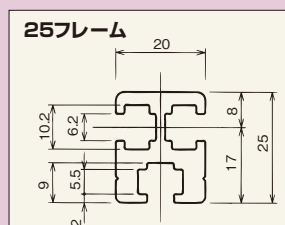

各レーンにはM6ナット及び六角ボルトが入ります。

単列型

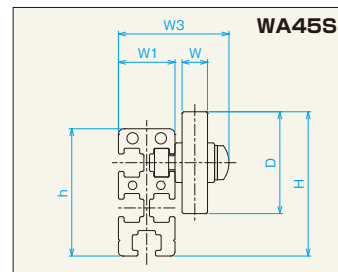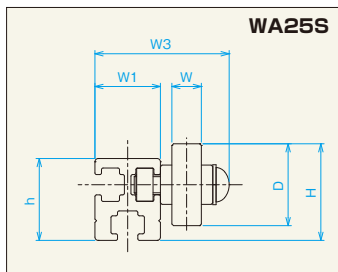

(単位:mm)

型 式	ホイール寸法 外径×幅×軸穴×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全 長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)
WA25S-2015TS	20×15×6.2×17	◎M6×25L	25×20×42	27	1,000~3,000 500とび	25・30・35	20
WA25S-2015BS	20×15×6.1×17	◎M6×25L	25×20×42	27	1,000~3,000 500とび	25・30・35	30
WA25S-25TS	25×10×6.1×16	◎M6×25L	25×20×41	29.5	1,000~3,000 500とび	30・35	30
WA25S-25BS	25×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20×41	29.5	1,000~3,000 500とび	30・35	30
WA25S-26PML	26×7×6.2×9	◎M6×18L	25×20×34	30	1,000~3,000 500とび	30・35	20
WA25S-30RB	30×9×6.2×16	◎M6×25L	25×20×41	32	1,000~3,000 500とび	35	25
WA45S-38TS-K	38×12×6.5×18.5	⊕M6×28L	45×20×43	52	1,000~3,000 500とび	50・75・100・150	20
WA45S-36BW-6	36×9×6.2×14	⊕M6×22L	45×20×39	51	1,000~3,000 500とび	50・75・100・150	40

◎+ナベ ◎ボタン