


PPU パルス制御モータ式 X63 シリーズ

フロントヘッドモデル 新登場

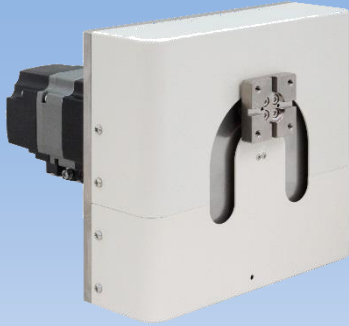


X6306FWS



X6310FWS

- 移動ヘッドをフロント部に配置して、アーム取出し方向の自由設計を実現しました。
- 1 モータで X-Z を作動する簡単制御と安定搬送を継承。
- スライドガイドは、X 軸・Z 軸とも 2 列構成で、従来品の 1 列ガイドに比べ剛性アップしました。
- 従来品の高可搬タイプは最大搬送質量 0.5kg に対し、フロントヘッドは 2kg まで搬送可能です。

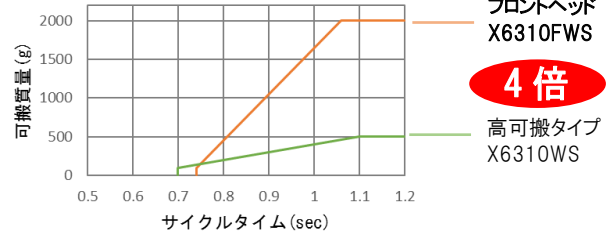

■バリエーション

モデルNo.	ストローク (mm)	
	X	Z
X6306FWS	60	21
X6307FWS	70	24
X6308FWS	80	30
X6309FWS	90	32
X6310FWS	100	36
X6311FWS	110	40
X6312FWS	120	42
X6313FWS	130	46

製品記号の読み方

X6310FWS — 66ACPS10 — D1 — AS

PPUモデルNo.

駆動方式

下記表より

※対象ドライバは下記表を参照。

ドライバ付属

無記号:無し

D:DC24V

D1:AC100V

D2:AC200V

内蔵センサ

AS:標準

モータ	駆動方式 記号		対象ドライバ 記号
	ギヤヘッド付	ギヤヘッド・ブレーキ付	
α STEP AR AC電源	66ACPS10	66MCPS10	D1,D2
α STEP AR DC電源	66AKPS10	66MKPS10	D
α STEP AZ AC電源	Z66ACPS10	Z66MCPS10	D1,D2
α STEP AZ DC電源	Z66AKPS10	Z66MKPS10	D

(注)・ドライバ「無し」はお客様でご用意ください。

・モータドライバの接続ケーブルはお客様でご用意ください。

・モータドライバ付属の場合、メーカー型式は下記の通りです。

モータ名称	ドライバ名称	ドライバ型式		
		DC24V	AC100V	AC200V
α STEP AR	パルス列	ARD-K	ARD-A	ARD-C
α STEP AZ	パルス列	AZD-K	AZD-A	AZD-C

