


■外形寸法図

動作形態 B:NC形

バラ線


PT5M1WB (B : NC)

PT5M3WB (B : NC)

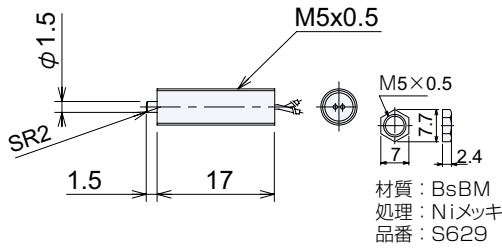

PT5S1WB (B : NC)


PT5S3WB (B : NC)

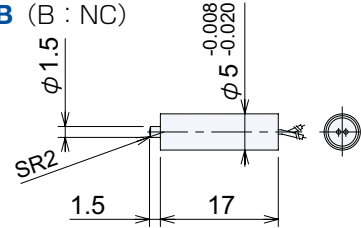

キャプタイヤ


PT5M1CB (B : NC)

PT5M3CB (B : NC)

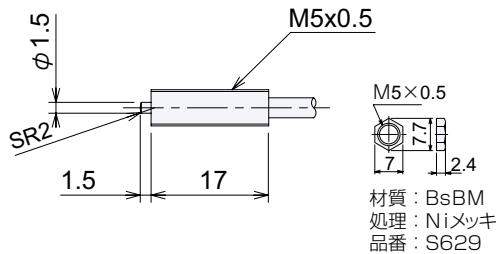

PT5S1CB (B : NC)


PT5S3CB (B : NC)

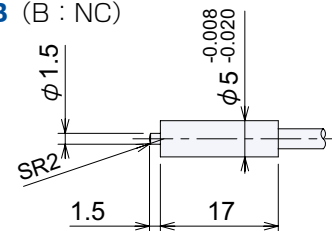

防水形 (IP67) ※3



PTP5M1CB (B : NC)

PTP5M3CB (B : NC)

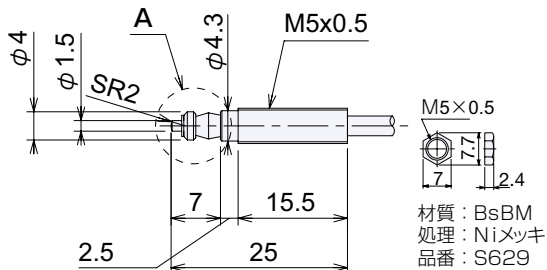

PTP5S1CB (B : NC)

PTP5S3CB (B : NC)

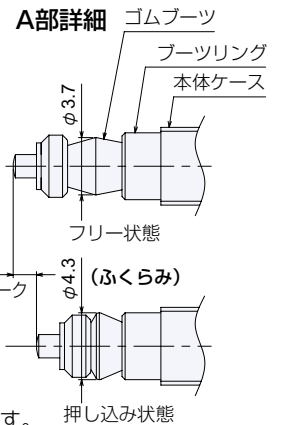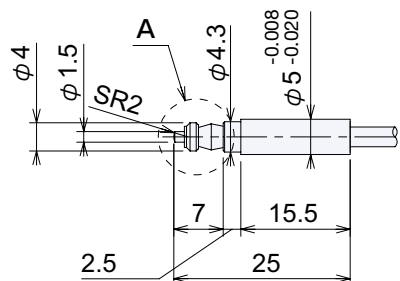

※3 クーラントが飛散する様な、悪環境下でのご使用には不向きです。


そのような悪環境下では、高精度MT-タッチスイッチ P085DB/P08SB (P1-5参照) のご使用をお薦めします。

動作形態 A:NO形

バラ線


PT5M1WA (A : NO)

PT5M3WA (A : NO)

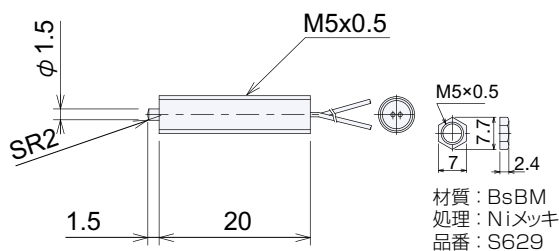

PT5S1WA (A : NO)

PT5S3WA (A : NO)

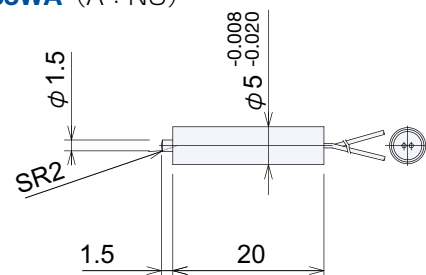

動作表示用LED (-L) は 次頁参照