


Vベルト

e-POWER® (イーパワーベルト)

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。

- 消費電力を低減できます。
- 従来のプーリが使用できます。
- コンパクトな設計ができます。
- 交換回数を少なくできます。
- 用途に応じてローエッジコグタイプとラップドノッチドタイプの2タイプから選択できます。

ローエッジコグタイプ

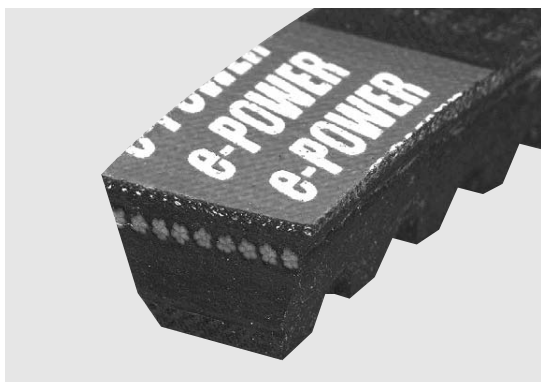

コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。

ベルトの呼称


EX) e-POWER AX-50

ベルト形

ベルト呼び番号 (inch)

●呼び番号はベルトの有効ピッチ周長をinchで表わしています。

ベルト断面寸法

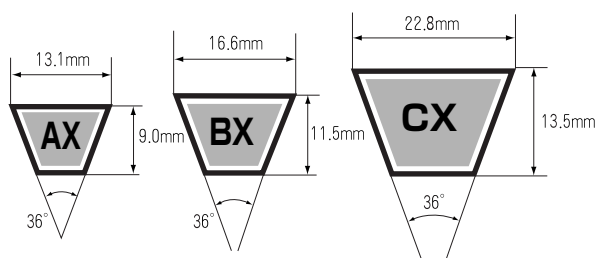


(注) 図に示す断面寸法はノミナル値です。

標準ベルトサイズ

ベルト形	呼び長さ
AX	20~180
BX	25~270
CX	40~270

ラップドノッチドタイプ

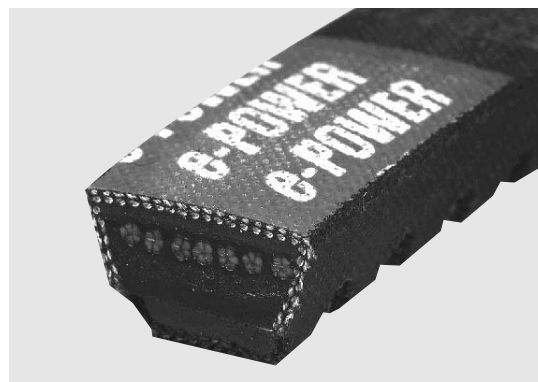


ノッチドタイプはラップドベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

EX) e-POWER A-50

ベルト形

ベルト呼び番号 (inch)

●呼び番号はベルトの有効ピッチ周長をinchで表わしています。

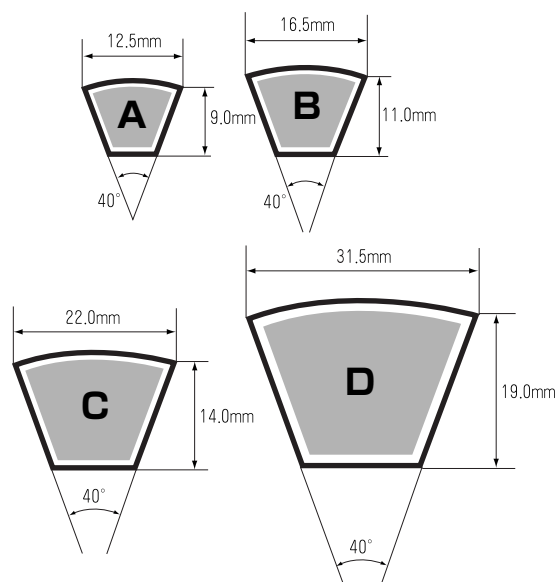

(注) 図に示す断面寸法はノミナル値です。

ベルト形	呼び長さ
A	30~355
B	30~355
C	45~355
D	75~560