


エムケーダクト® 付属品

平面マガリ

材質：ASA / 塩化ビニル

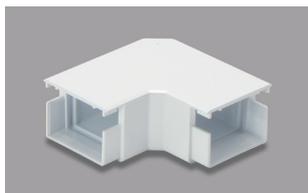


材質：ASA




材質：塩化ビニル


●平面での直角接続に使用します。

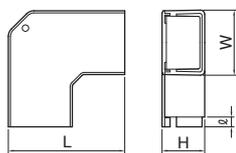


0号、1号、2号、3号、4号

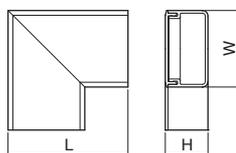

3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号

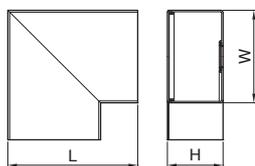

6号150型～8号200型

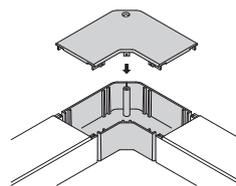

ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。0～4号はエムケーダクトのカバーを長さℓだけ切断してください。



エムケーダクト付属品

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L	ℓ			
0号	MDM101	MDM102	MDM103	MDM105	40.0	20.0	70.3	10.0	1	受	870
1号	MDM111	MDM112	MDM113	MDM115	40.0	30.0	70.5	10.0	1		1,100
2号	MDM121	MDM122	MDM123	MDM125	60.0	40.0	110.6	10.0	1		1,350
3号	MDM131	MDM132	MDM133	MDM135	80.0	60.0	137.2	12.5	1		2,800
3号40型	MDM3401	MDM3402	MDM3403	MDM3405	80.0	40.0	125.0	—	1		2,800
4号	MDM141	MDM142	MDM143	MDM145	100.0	80.0	160.0	13.0	1		4,700
4号100型	MDM4101	MDM4102	MDM4103	MDM4105	100.0	100.0	160.0	—	1		4,700
120型	MDM1201	MDM1202	MDM1203	—	120.0	30.0	180.0	—	1		4,700
130×60型	MDM1361	MDM1362	MDM1363	MDM1365	130.0	60.0	190.0	—	1		4,700
5号	MDM151	MDM152	MDM153	MDM155	150.0	100.0	210.0	—	1		8,400
5号70型	MDM5701	MDM5702	MDM5703	MDM5705	150.0	70.0	210.0	—	1		8,400
5号150型	MDM5151	MDM5152	MDM5153	MDM5155	150.0	150.0	210.0	—	1		8,400
6号	MDM161	MDM162	MDM163	MDM165	200.0	100.0	280.0	—	1		8,500
6号150型	MDM6151	MDM6152	MDM6153	MDM6155	200.0	150.0	300.0	—	1		22,500
6号200型	MDM6201	MDM6202	MDM6203	MDM6205	200.0	200.0	300.0	—	1		25,400
7号	MDM171	MDM172	MDM173	MDM175	250.0	100.0	350.0	—	1	21,600	
7号150型	MDM7151	MDM7152	MDM7153	MDM7155	250.0	150.0	350.0	—	1	24,300	
7号200型	MDM7201	MDM7202	MDM7203	MDM7205	250.0	200.0	350.0	—	1	28,200	
8号	MDM181	MDM182	MDM183	MDM185	300.0	100.0	400.0	—	1	24,600	
8号150型	MDM8151	MDM8152	MDM8153	MDM8155	300.0	150.0	400.0	—	1	28,100	
8号200型	MDM8201	MDM8202	MDM8203	MDM8205	300.0	200.0	400.0	—	1	32,000	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。