
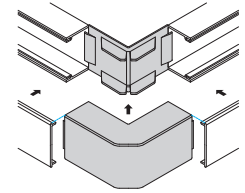
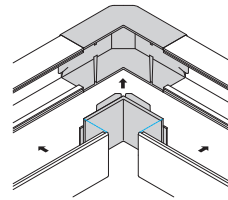
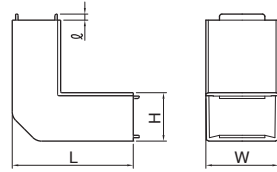


内外マガリ

材質：ASA

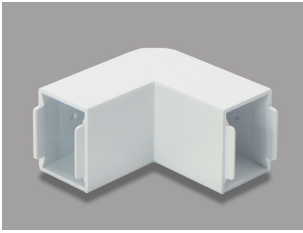

●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

内曲がりに使用する場合
ベースにエムケータクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

外曲がりに使用する場合
カバーにエムケータクトを突当て、
ベースをはめ込みます。




■規格表

号数	品番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L	ℓ			
0号	MDK101	MDK102	MDK103	MDK105	40.0	20.0	70.0	5.0	1		870
1号	MDK111	MDK112	MDK113	MDK115	40.0	30.0	70.0	5.0	1		1,100
2号	MDK121	MDK122	MDK123	MDK125	60.0	40.0	100.0	5.0	1		1,350
3号	MDK131	MDK132	MDK133	MDK135	80.0	60.0	130.0	5.0	1		2,800
4号	MDK141	MDK142	MDK143	MDK145	100.0	80.0	150.0	10.0	1		4,700

※ 3号につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。

内マガリ

材質：塩化ビニル

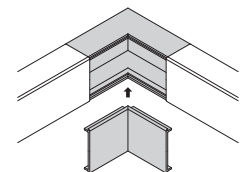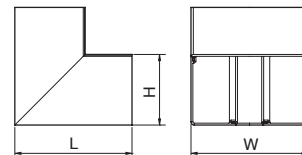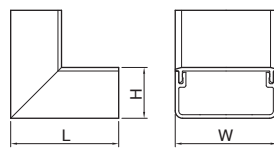

3号40型、4号100型、120型、130×60型
5号、5号70型、5号150型、6号

6号150型～8号200型

ベースにエムケータクトを突当て、
カバーをはめ込みます。

●内曲がりの直角接続に使用します。

■規格表

号数	品番				サイズ (mm)			梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)	
	グレー	ホワイト	ミルキーホワイト	クリーム	W	H	L				
3号40型	MDU3401	MDU3402	MDU3403	MDU3405	80.0	40.0	85.0	1		2,800	
4号100型	MDU4101	MDU4102	MDU4103	MDU4105	100.0	100.0	160.0	1		4,700	
120型	MDU1201	MDU1202	MDU1203	—	120.0	30.0	90.0	1		4,700	
130×60型	MDU1361	MDU1362	MDU1363	MDU1365	130.0	60.0	120.0	1		4,700	
5号	MDU151	MDU152	MDU153	MDU155	150.0	100.0	160.0	1		8,400	
5号70型	MDU5701	MDU5702	MDU5703	MDU5705	150.0	70.0	130.0	1		8,400	
5号150型	MDU5151	MDU5152	MDU5153	MDU5155	150.0	150.0	210.0	1		8,400	
6号	MDU161	MDU162	MDU163	MDU165	200.0	100.0	180.0	1		8,500	
6号150型	MDU6151	MDU6152	MDU6153	MDU6155	200.0	150.0	250.0	1		受	20,900
6号200型	MDU6201	MDU6202	MDU6203	MDU6205	200.0	200.0	300.0	1			23,600
7号	MDU171	MDU172	MDU173	MDU175	250.0	100.0	200.0	1	19,500		
7号150型	MDU7151	MDU7152	MDU7153	MDU7155	250.0	150.0	250.0	1	22,500		
7号200型	MDU7201	MDU7202	MDU7203	MDU7205	250.0	200.0	300.0	1	26,100		
8号	MDU181	MDU182	MDU183	MDU185	300.0	100.0	200.0	1	22,100		
8号150型	MDU8151	MDU8152	MDU8153	MDU8155	300.0	150.0	250.0	1	25,400		
8号200型	MDU8201	MDU8202	MDU8203	MDU8205	300.0	200.0	300.0	1	29,300		

※ 130 × 60 型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P91をご覧ください。