

エムケーダクト® 付属品

固定バンド

材質：ASA / 塩化ビニル

 


材質：ASA




材質：塩化ビニル


●ダクトの固定に使用します。



0号、1号、2号、3号、
3号40型、4号

 

4号100型、120型、130×60型、5号、5号70型、
5号150型、6号、6号150型～8号200型

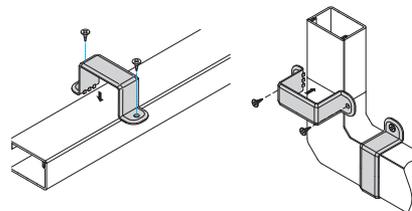

エムケーダクトの上から被せ、ビスで固定します。
接続部分の目隠しとしても使用できます。



■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ホワイト	ミルクホワイト	クリーム	W	H	L	ω	φ			
0号	MDA01	MDA02	MDA03	MDA05	80.0	22.5	25.0	41.0	6.0	1		210
1号	MDA11	MDA12	MDA13	MDA15	80.0	32.5	25.0	41.0	6.0	1		210
2号	MDA21	MDA22	MDA23	MDA25	100.0	42.5	30.0	61.0	6.0	1		270
3号	MDA31	MDA32	MDA33	MDA35	130.0	63.0	35.0	81.0	7.0	1		450
3号40型	MDA3401	MDA3402	MDA3403	MDA3405	130.0	43.0	35.0	80.5	7.0	1		450
4号	MDA41	MDA42	MDA43	MDA45	155.0	83.0	40.0	101.0	8.0	1		620
4号100型	MDA4101	MDA4102	MDA4103	MDA4105	170.0	103.0	50.0	102.0	8.0	1		620
120型	MDA1201	MDA1202	MDA1203	—	190.0	33.0	50.0	121.0	8.0	1		620
130×60型	MDA1361	MDA1362	MDA1363	MDA1365	210.0	63.0	50.0	131.0	8.0	1		1,200
5号	MDA51	MDA52	MDA53	MDA55	240.0	102.0	50.0	152.0	8.0	1		1,200
5号70型	MDA5701	MDA5702	MDA5703	MDA5705	240.0	73.0	50.0	151.0	8.0	1		1,200
5号150型	MDA5151	MDA5152	MDA5153	MDA5155	240.0	153.0	50.0	152.0	8.0	1		1,200
6号	MDA61	MDA62	MDA63	MDA65	290.0	102.0	50.0	202.0	10.0	1	1,380	
6号150型	MDA6151	MDA6152	MDA6153	MDA6155	300.0	152.0	50.0	202.0	10.0	1	2,350	
6号200型	MDA6201	MDA6202	MDA6203	MDA6205	300.0	202.0	50.0	202.0	10.0	1	3,130	
7号	MDA71	MDA72	MDA73	MDA75	350.0	102.0	50.0	252.0	10.0	1	2,350	
7号150型	MDA7151	MDA7152	MDA7153	MDA7155	350.0	152.0	50.0	252.0	10.0	1	2,740	
7号200型	MDA7201	MDA7202	MDA7203	MDA7205	350.0	202.0	50.0	252.0	10.0	1	3,330	
8号	MDA81	MDA82	MDA83	MDA85	400.0	102.0	50.0	302.0	10.0	1	2,740	
8号150型	MDA8151	MDA8152	MDA8153	MDA8155	400.0	152.0	50.0	302.0	10.0	1	3,330	
8号200型	MDA8201	MDA8202	MDA8203	MDA8205	400.0	202.0	50.0	302.0	10.0	1	3,920	

※ 3号、130×60型につきましては、「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。詳しくは、P94をご覧ください。

吊り金具

材質：ステンレス

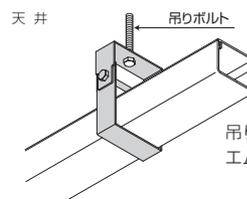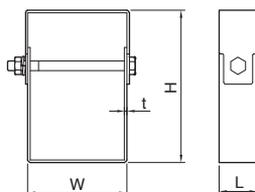

吊りボルトを固定し、
エムケーダクトを差込みます。

●エムケーダクトを天井に
吊る際に使用します。

■規格表

号数	品番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
		W	H	L	t			
0号・1号	MDTK10	44.0	85.0	25.0	1.5	10	1,000	
2号	MDTK20	65.0	100.0	25.0	1.5	10	1,130	