

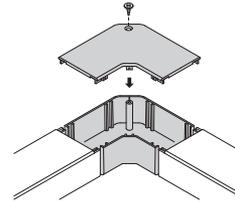


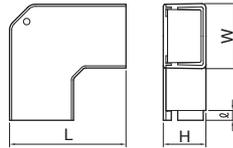

平面マガリ

材質：ASA

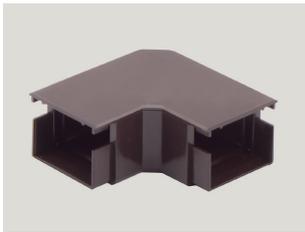

ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。エムケーダクトのカバーは長さℓだけ切断してください。

- 平面での直角接続に使用します。
- カバーはビス留めしてください。

【推奨ビスサイズ】




- タッピングビス(呼び4.0)

■規格表


号 数	品 番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L	ℓ			
0 号	MDM101	MDM103	MDM109	MDM10W	40.0	20.0	70.3	10.0	1		870
1 号	MDM111	MDM113	MDM119	MDM11W	40.0	30.0	70.5	10.0	1		1,100
2 号	MDM121	MDM123	MDM129	MDM12W	60.0	40.0	110.6	10.0	1		1,350
3 号	MDM131	MDM133	MDM139	MDM13W	80.0	60.0	137.2	12.5	1		2,800

内外マガリ

材質：ASA

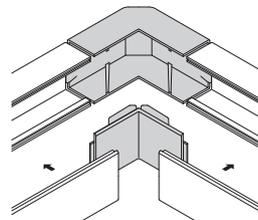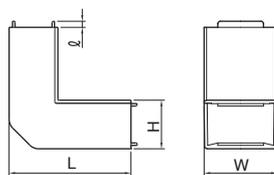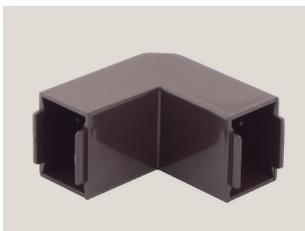

内曲がりに使用する場合
ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。

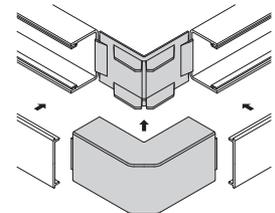

外曲がりに使用する場合
カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。

- 内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。

■規格表

号 数	品 番				サイズ (mm)				梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円) (1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L	ℓ			
0 号	MDK101	MDK103	MDK109	MDK10W	40.0	20.0	70.0	5.0	1		870
1 号	MDK111	MDK113	MDK119	MDK11W	40.0	30.0	70.0	5.0	1		1,100
2 号	MDK121	MDK123	MDK129	MDK12W	60.0	40.0	100.0	5.0	1		1,350
3 号	MDK131	MDK133	MDK139	MDK13W	80.0	60.4	130.0	5.0	1		2,800