
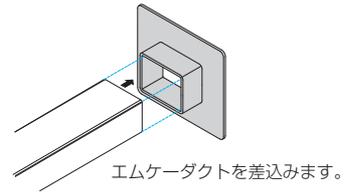
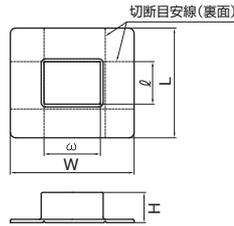


## フランジ

材質：ASA

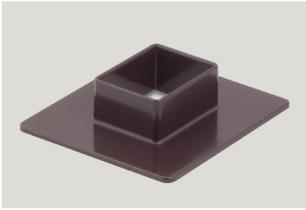



- 壁面からのケーブル引出し口に使用します。
- 壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。

### ■規格表


号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L	ω	ℓ			
1号	MDF11	MDF13	MDF19	MDF1W	90.0	22.0	80.0	41.0	31.0	1		2,200
2号	MDF21	MDF23	MDF29	MDF2W	120.0	32.5	100.0	61.0	41.0	1		2,200
3号	MDF31	MDF33	MDF39	MDF3W	130.0	32.5	110.0	81.0	61.0	1		2,700

## エンド

材質：ASA

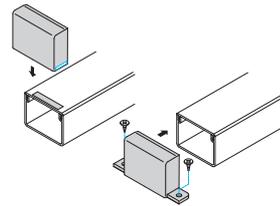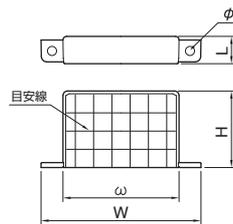

### ■異型ジョイント施工例

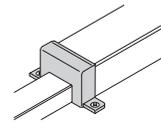

- ダクト末端の閉塞に使用します。
- ダクトにオーバーラップ接続します。
- ビス留め用ツバは切取り可能です。

エムケーダクトに突当て、ビスで固定します。ビスで固定しない場合はツバを切り取り、両面テープで貼付けてください。


内側に 10mm 間隔の目安線がついています。異型ジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。

### ■規格表

号数	品番				サイズ (mm)					梱包数 1袋	納期 区分	標準価格 (円)(1個)
	グレー	ミルクホワイト	チョコ	ブラック	W	H	L	ω	φ			
0号	MDE01	MDE03	MDE09	MDE0W	67.5	22.0	15.0	43.5	5	1		85
1号	MDE11	MDE13	MDE19	MDE1W	68.0	32.0	15.0	44.0	5	1		100
2号	MDE21	MDE23	MDE29	MDE2W	87.5	42.0	15.0	63.5	5	1		140
3号	MDE31	MDE33	MDE39	MDE3W	108.5	62.0	20.0	84.5	5	1		275

## パーテーション

材質：塩化ビニル

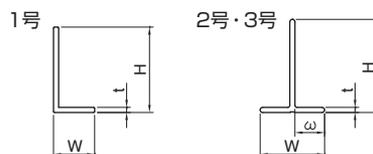

両面テープで貼付けます。

### ■規格表 (全長：2m)

号数	品番	サイズ (mm)				梱包数 1箱	納期 区分	標準価格 (円)(1本)
	ミルクホワイト	W	ω	H	t			
1号	MDP13	12.0	-	25.0	1.5	50		1,100
2号	MDP23	37.8	18.0	30.0	1.8	20		2,100
3号	MDP33	51.0	18.0	50.0	1.8	20		2,200

- ダクト内のケーブル仕分けに使用します。
- 0号はBP103 (B型メタルモール用パーテーション全長：1m) (P60) をご使用ください。