

製品特徴・仕様

特徴・概要

■極数：2極～20極

参考データ

ULファイルNo.：E29179
 CSAファイルNo.：LR19980
 嵌合ハウジング：5051
 51191
 梱包形態：ポリ袋

電気的性能

最大定格電圧：250V
 最大定格電流：3A
 接触抵抗：20mΩ以下
 耐電圧：AC1000V/1分間
 絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質


ウエハー：ナイロン66、UL94V-0
 ピン：黄銅、銅下地錫メッキ

使用温度範囲

-40℃～+105℃
 (通電による温度上昇分も含む)




2.5mmピッチ Mini-Latch™ ウエハー ストレートタイプ 5045

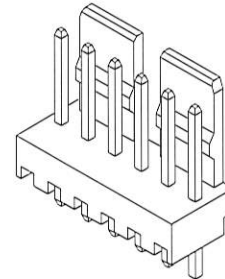

D


無鉛

5045

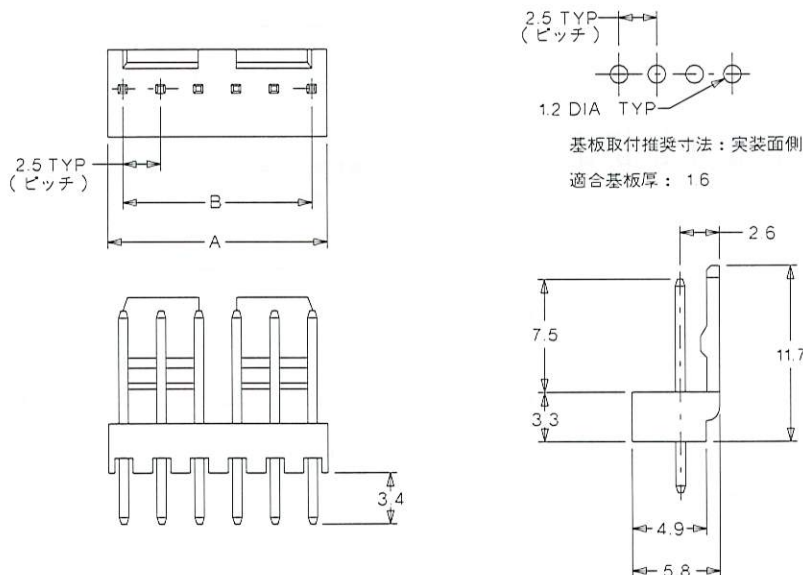

嵌合図

1.5045・51191・50802
 H=14.0mm W=6.6mm
 2.5045・5051・5159
 H=16.0mm W=6.6mm

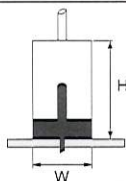

オーダー番号・寸法

| 極数 | オーダー番号 | モデル番号 | 寸法A | 寸法B | 標準梱包数 | 極数 | オーダー番号 | モデル番号 | 寸法A | 寸法B | 標準梱包数 |
|----|------------|----------|------|------|-------|----|------------|----------|------|------|-------|
| 2 | 22-04-1021 | 5045-02A | 4.5 | 2.5 | 1000 | 11 | 22-04-1111 | 5045-11A | 27.0 | 25.0 | 500 |
| 3 | 22-04-1031 | 5045-03A | 7.0 | 5.0 | 1000 | 12 | 22-04-1121 | 5045-12A | 29.5 | 27.5 | 500 |
| 4 | 22-04-1041 | 5045-04A | 9.5 | 7.5 | 1000 | 13 | 22-04-1131 | 5045-13A | 32.0 | 30.0 | 500 |
| 5 | 22-04-1051 | 5045-05A | 12.0 | 10.0 | 500 | 14 | 22-04-1141 | 5045-14A | 34.5 | 32.5 | 500 |
| 6 | 22-04-1061 | 5045-06A | 14.5 | 12.5 | 500 | 15 | 22-04-1151 | 5045-15A | 37.0 | 35.0 | 500 |
| 7 | 22-04-1071 | 5045-07A | 17.0 | 15.0 | 500 | 17 | 22-04-1171 | 5045-17A | 42.0 | 40.0 | 200 |
| 8 | 22-04-1081 | 5045-08A | 19.5 | 17.5 | 500 | 18 | 22-04-1181 | 5045-18A | 44.5 | 42.5 | 200 |
| 9 | 22-04-1091 | 5045-09A | 22.0 | 20.0 | 500 | 19 | 22-04-1191 | 5045-19A | 47.0 | 45.0 | 200 |
| 10 | 22-04-1101 | 5045-10A | 24.5 | 22.5 | 500 | 20 | 22-04-1201 | 5045-20A | 49.5 | 47.5 | 200 |