

製品特徴・仕様

molex® 4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566

特徴・概要

■極数：2極～24極

参考データ

ULファイルNo.：E29179
CSAファイルNo.：LR19980
嵌合リセプタクル：5557
梱包形態：ポリ袋

電気的性能


最大定格電圧：600V
最大定格電流：9A
接触抵抗：10mΩ以下
耐電圧：AC1500V/1分間
絶縁抵抗：1000MΩ以上

材質

ヘッダー：ナイロン66
ターミナル：黄銅、錫メッキ




使用温度範囲

-40℃～+105℃
(通電による温度上昇分も含む)

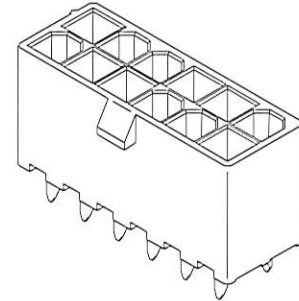


無鉛

5566

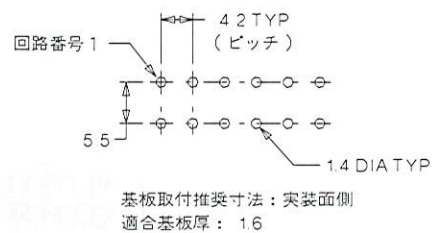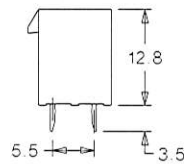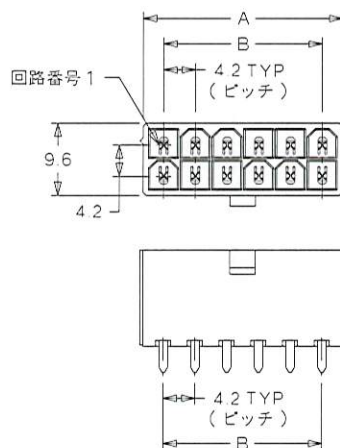

嵌合図

5566・5557・5556
H=23.5mm W=14.4mm

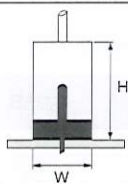

オーダー番号・寸法

極数	UL94V-2		UL94V-0		寸法A	寸法B	標準梱包数
	オーダー番号	モデル番号	オーダー番号	モデル番号			
2	39-28-1023	5566-02A	39-28-8020	5566-02A-210	5.4	—	1000
4	39-28-1043	5566-04A	39-28-8040	5566-04A-210	9.6	4.2	500
6	39-28-1063	5566-06A	39-28-8060	5566-06A-210	13.8	8.4	500
8	39-28-1083	5566-08A	39-28-8080	5566-08A-210	18.0	12.6	500
10	39-28-1103	5566-10A	39-28-8100	5566-10A-210	22.2	16.8	200
12	39-28-1123	5566-12A	39-28-8120	5566-12A-210	26.4	21.0	200
14	39-28-1143	5566-14A	39-28-8140	5566-14A-210	30.6	25.2	200
16	39-28-1163	5566-16A	39-28-8160	5566-16A-210	34.8	29.4	200
18	39-28-1183	5566-18A	39-28-8180	5566-18A-210	39.0	33.6	200
20	39-28-1203	5566-20A	39-28-8200	5566-20A-210	43.2	37.8	200
22	39-28-1223	5566-22A	39-28-8220	5566-22A-210	47.4	42.0	200
24	39-28-1243	5566-24A	39-28-8240	5566-24A-210	51.6	46.2	200