

スティック砥石

Abrasive Stone Sticks

適合素材
Applicable Materials

セラミックス・ガラス Ceramics / Glass	工具鋼・合金鋼 Tool Steel / Alloy Steel	樹脂・ゴム Resin / Rubber
超硬合金・サーメット Carbide / Cermet	一般鋼・ステンレス General Steels / Stainless Steel	アルミニウム・銅 Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable Machines

エアグラインダー Air Grinder	ボール盤・電気ドリル Drill Press / Electric Drill	スピンドル Machine Tools Attachment
両頭グラインダー Bench Grinder	ハンド Hand Use	自動機ロボット Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

● 最適 Most Suitable ○ 使用可能 Suitable


V112H	M112H	M212H	M112	M212	M212L	M112G	V112 HS	M112 HS	M112S	M212 HD	M212D	M212 RA	M212 RAD	M212A	M112 GRA	M112 GRAD	M112 GA	RE112 RE212	M212 LRV	BS312	US21
-------	-------	-------	------	------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	---------	----------	-------	----------	-----------	---------	----------------	-------------	-------	------

1 Pack
10 Pieces スーパーレジストーン Super Resin Stones

全長 Length 150mm



結合度 Grade	J	結合剤 Bond	V+B	砥粒 Grain	WA
適合素材 Applicable Materials					
推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20	30	40	50	60 (HRC)
	● 最適 Most Suitable			○ 適している Suitable	
金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold		
	熱間鍛造型 Hot forging Die	冷間鍛造型 Cold Forging Die	引抜き・押出ダイス Drawing/Extrusion Die		
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods		
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium		

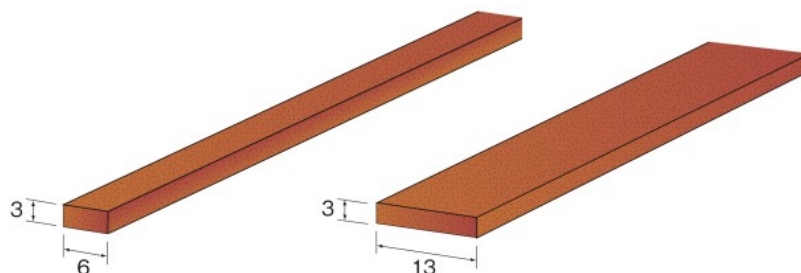

#80	RD2501	RD2511
#120	RD2502	RD2512
#180	RD2503	RD2513
#240	RD2504	RD2514
#320	RD2505	RD2515
#400	RD2506	RD2516
#600	RD2507	RD2517
#800	RD2508	RD2518
#1000	RD2509	RD2519

- 加工面への食付きが良く研削性に優れ、また従来の砥石に比べ折れにくいのでリブや細溝加工にも最適です。
- 強度がありEDMストーンに比べ折れにくく小寸法の作業に最適です。
- Excellent in grindability due to matching on surface of work material and suitable for working on microgrooves and ribs due to toughness comparing with conventional grinding stones.
- Tougher than EDM Stones and suitable for working on small size work materials.