


# 弾性スティック砥石

Elastic Stone Sticks

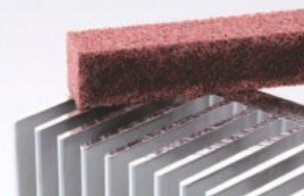

**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付砥石

**DB**  
軸付  
ゴム砥石

**DE**  
特殊弾性  
砥石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアークラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

## クッションスティック Cushion Sticks

全長 Length 150mm


**砥粒 A**  
Grain

適合素材 Applicable Materials

推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20	30	40	50	60 (HRC)
	最適 Most Suitable		適している Suitable		

金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium

1 Pack  
3 Pieces

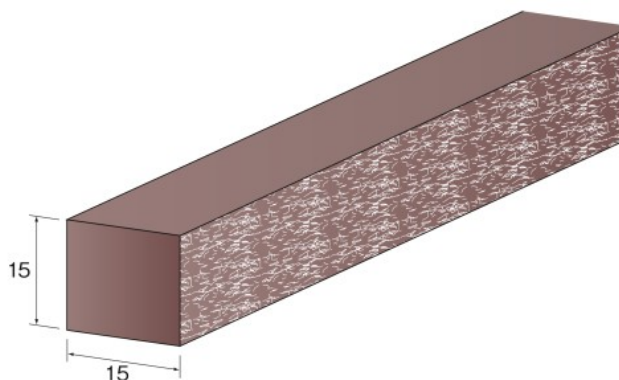

- 砥粒をコーティングした不織ナイロンを圧縮成形した高弾性のスティック砥石です。
- 目詰まりが起りにくく、アルミニウム等の研削に最適です。
- ソフトで作業面になじみやすく、素材に大きなダメージを与えることなく均一な研磨が可能です。
- Grinding stone stick with high elasticity made of compressed nylon nonwoven fabric coated by abrasive grains.
- Suitable for grinding with rare clogging on Aluminium.
- Easy to match on surface of work material and providing uniform finishing with rare damage.

#240	RD2051
#320	RD2052
#600	RD2053

