


# ユニポリッシュ/PVA砥石

UNI-Polish Points/PVA Mounted Points

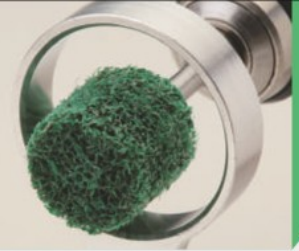

AD  
ダイヤモンド/  
CBN工具

適合素材  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

適合機器類  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable

- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA RE112 RE212 M212 LRV BS312 US21

BC  
超硬  
カッター

BS  
スチール  
カッター

CA  
軸付砥石

DB  
軸付  
ゴム砥石

DE  
特殊弾性  
砥石

EA  
サンダー

ES  
アタッチメント  
サンダー

FC  
ブラシ

FD  
特殊ブラシ

GA  
ポリッシング  
工具

HD  
研磨剤

JA  
精密研削  
工具

KA  
ドリル

MC  
カッティング  
工具

NA  
ホイール  
工具


PA  
補助工具

RD  
ハンド  
ツール


SA  
ミニモ  
専用工具

ZC  
セット工具

1 Pack 10 Pieces ユニポリッシュミディアム UNI-Polish Points Medium Shank  $\phi$  3.0

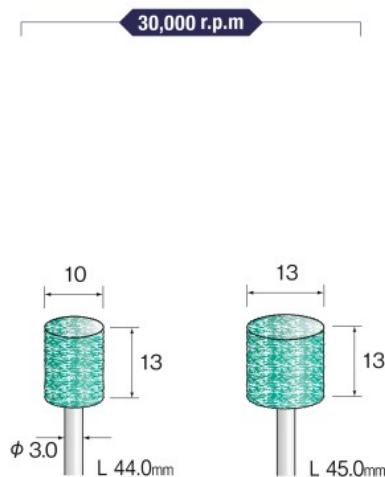


1 Pack 5 Pieces Shank  $\phi$  6.0

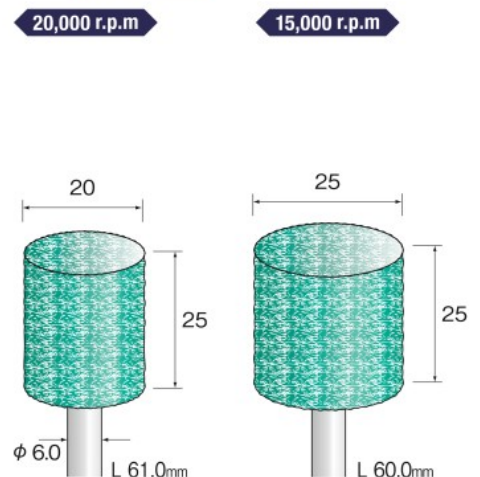


	#120	DE2101	DE2111	DE2201	DE2211
	#220	DE2102	DE2112	DE2202	DE2212
	#320	DE2103	DE2113	DE2203	DE2213
	#600	DE2104	DE2114	DE2204	DE2214

1 Pack 10 Pieces ユニポリッシュハード UNI-Polish Points Hard Shank  $\phi$  3.0

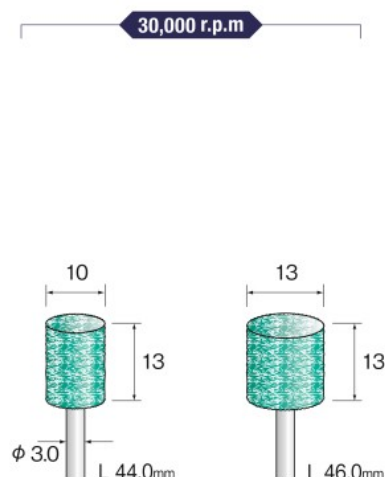

1 Pack 5 Pieces Shank  $\phi$  6.0

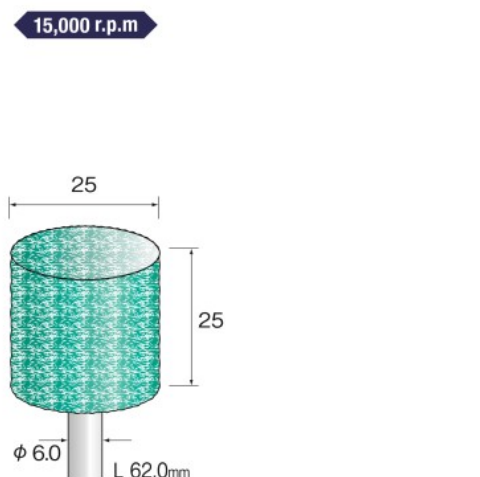

	#120	DE2301	DE2311	DE2411
	#220	DE2302	DE2312	DE2412
	#320	DE2303	DE2313	DE2413
	#600	DE2304	DE2314	DE2414

