


ISO-KF フランジタイプ

■PJクランプ



◆寸法

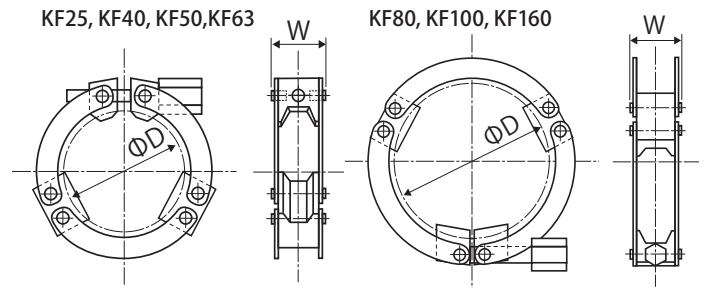


- ブロック…アルミニウム
- ジョイントプレート…SUS304
- ノブ…SUS303B


(単位: mm)

コード	フランジ	ΦD	W	ブロック数	推奨トルク (N・m)
MST-1025	KF 25	40	29.5	4	2
MST-1040	KF 40	55	29.5	4	2
MST-1050	KF 50	75	29.5	4	2
MST-1063	KF 63	87	29.4	4	2
MST-1080	KF 80	114	40.0	4	3
MST-1100	KF100	134	40.0	4	3
MST-1160	KF160	190	40.0	5	3

■センターリング

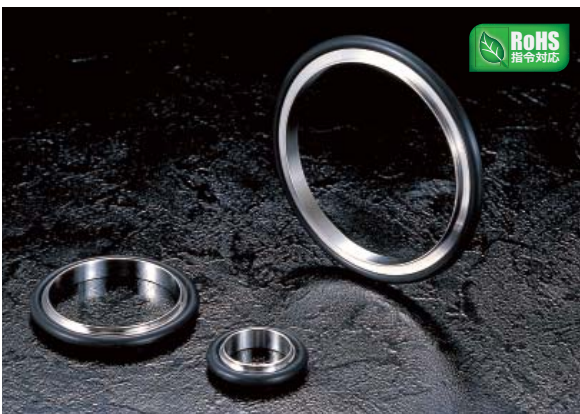

◆寸法

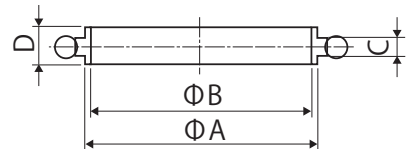

- リング…SUS304, SUS316L
- バイトン O リング付属
- 最高 150°Cの温度環境で使用可

※ SUS316L をご注文の際は、製品コードの末尾に「-40」を付けてください。

(単位: mm)

コード		フランジ	ΦA	ΦB	C	D
SUS304	SUS316L					
MCK-2010	MCK-2010-40	KF 10	12.0	10	3.9	8
MCK-2016	MCK-2016-40	KF 16	17.0	16	3.9	8
MCK-2025	MCK-2025-40	KF 25	26.0	24	3.9	8
MCK-2040	MCK-2040-40	KF 40	41.0	39	3.9	8
MCK-2050	MCK-2050-40	KF 50	52.0	50	3.9	8
MCK-2063	MCK-2063-40	KF 63	70.0	68	3.9	8
MCK-2080	MCK-2080-40	KF 80	82.8	81	3.9	8
MCK-2100	MCK-2100-40	KF100	101.6	100	3.9	8
MCK-2160	MCK-2160-40	KF160	152.8	151	3.9	12
MCK-2200	MCK-2200-40	KF200	212.8	208	3.9	12