

ISO-KF フランジタイプ

■VCR・UJRアダプター




- 継手 :SUS316
- フランジ :SUS304
- (株)フジキン UJR 継手はピュアリングを含みません。別途お問い合わせください。
- 継手にメーカーの指定がある場合は、商品コードの後にメーカーコード 2 桁を追加してください。
- VCR® は、Swagelok® 社の商標です。
- UJR (ファインシリーズピュア®) は、(株)フジキンの商標です。
- 上記以外のメーカーの場合、別途お問い合わせください。

メーカー	コード
Swagelok®	CA
(株)フジキン	FJ

例：MCA-1614-CA Swagelok 1/4"
MCB-2512-FJ フジキン 1/2"

◆寸法

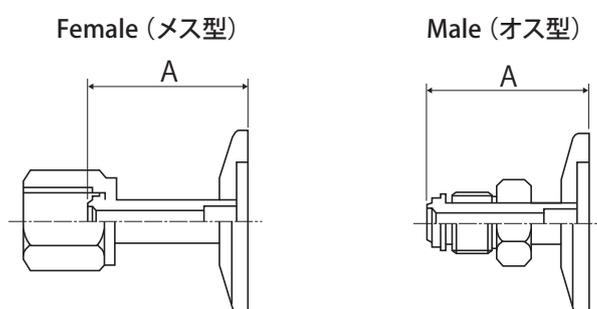

■ Female (メス型)

(単位：mm)

チューブ外径 1/4"			チューブ外径 3/8"			チューブ外径 1/2"		
コード	フランジ	A	コード	フランジ	A	コード	フランジ	A ※
MCA-1614	KF16	35.8	MCA-1638	KF16	40.6	MCA-1612	KF16	40.6
MCA-2514	KF25	35.8	MCA-2538	KF25	40.6	MCA-2512	KF25	40.6
MCA-4014	KF40	35.8	MCA-4038	KF40	40.6	MCA-4012	KF40	40.6
MCA-5014	KF50	35.8	MCA-5038	KF50	40.6	MCA-5012	KF50	40.6

※寸法は Swagelok® VCR® を使用した場合です。

■ Male (オス型)

(単位：mm)

チューブ外径 1/4"			チューブ外径 3/8"			チューブ外径 1/2"		
コード	フランジ	A	コード	フランジ	A	コード	フランジ	A ※
MCB-1614	KF16	35.8	MCB-1638	KF16	40.6	MCB-1612	KF16	40.6
MCB-2514	KF25	35.8	MCB-2538	KF25	40.6	MCB-2512	KF25	40.6
MCB-4014	KF40	35.8	MCB-4038	KF40	40.6	MCB-4012	KF40	40.6
MCB-5014	KF50	35.8	MCB-5038	KF50	40.6	MCB-5012	KF50	40.6

※寸法は Swagelok® VCR® を使用した場合です。